


ZB0037



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 3,2A 1,1KW

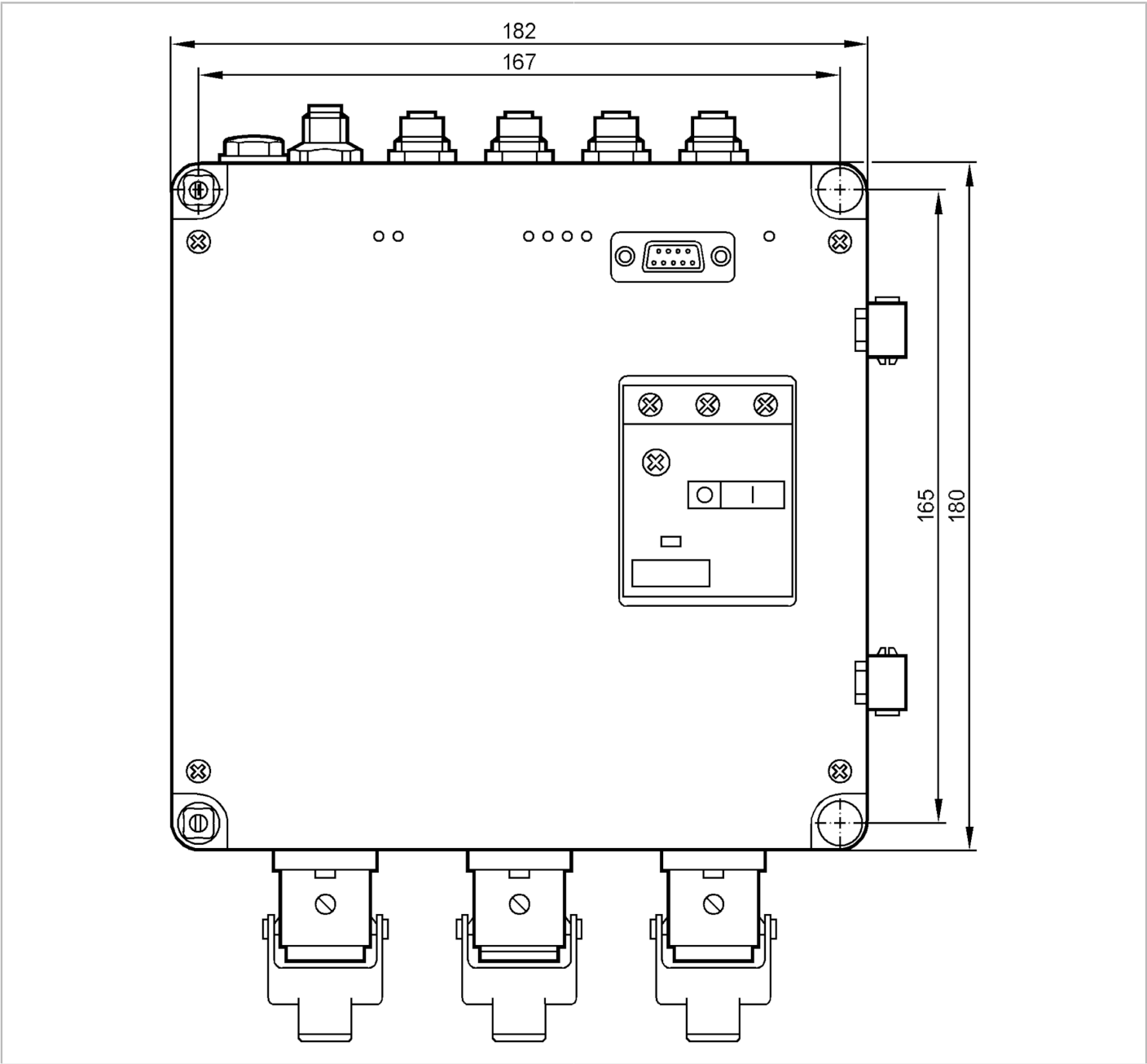

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力		
デジタル入力		4



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 3,2A 1,1KW

入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源 [V]	20～30
最大供給電流 (合計) [mA]	140
入力電流 High [mA]	6～10
入力電流 Low [mA]	0～2
スイッチングレベル High [V]	> 10
短絡保護	有
出力	
電気仕様	AS-i
デジタル出力	4
電圧範囲 (DC) [V]	18～30, (PELV電源)
電圧範囲 (AC) [V]	110～400
出力開閉電流 [mA]	150, (外部出力: 短絡保護, 可変接触器: 短絡保護無し)
AS-i 回路との絶縁	有
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	0～60
保護構造	IP 54
試験 / 認証	
EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
AS-i仕様	
AS-i バージョン	2.0
拡張アドレス設定モード	—
AS-i プロファイル	S-7.0
I/O コンフィグレーション [hex]	7
ID コード [hex]	0
機械的仕様	
重量 [g]	1855
取り付け方法	背面取付け
外形寸法 [mm]	180 x 182 x 90
材質	PC グラスファイバー強化, 難燃材, 紫外線保護
ディスプレイ / パーツ	
表示	スイッチング状態
	動作
	エラー
	LED, 黄色
	LED, 緑
	LED, 赤
備考	
備考	PowerSwitchモータスタータは2つの出力を使用して可変接触器を起動します(モータ 右/左/OFF)。
	それ以外に2つの出力を任意で接続することが可能です。
	入力データビットから"motor protection activated(モータ保護起動)"、"hand-held operating panel connected(操作パネルに接続)"のメッセージが表示されます。
	2点の外部入力によるセンサ接続が可能です。
梱包数	1 個



AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 3,2A 1,1KW

電気接続

	400V接続/モータソケット
L1	接続番号 1
L2	接続番号 2
L3	接続番号 3
PE	PE専用 電源コネクタ
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	出力用ソケット 2 x M12
1	I+
2/4	入力 ブリッジ
3	I-
	出力用ソケット 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	スイッチング出力 24V DC +