


ZB0070



非常停止ロープスイッチ
Rope Switch DH LED 110V AC V4A

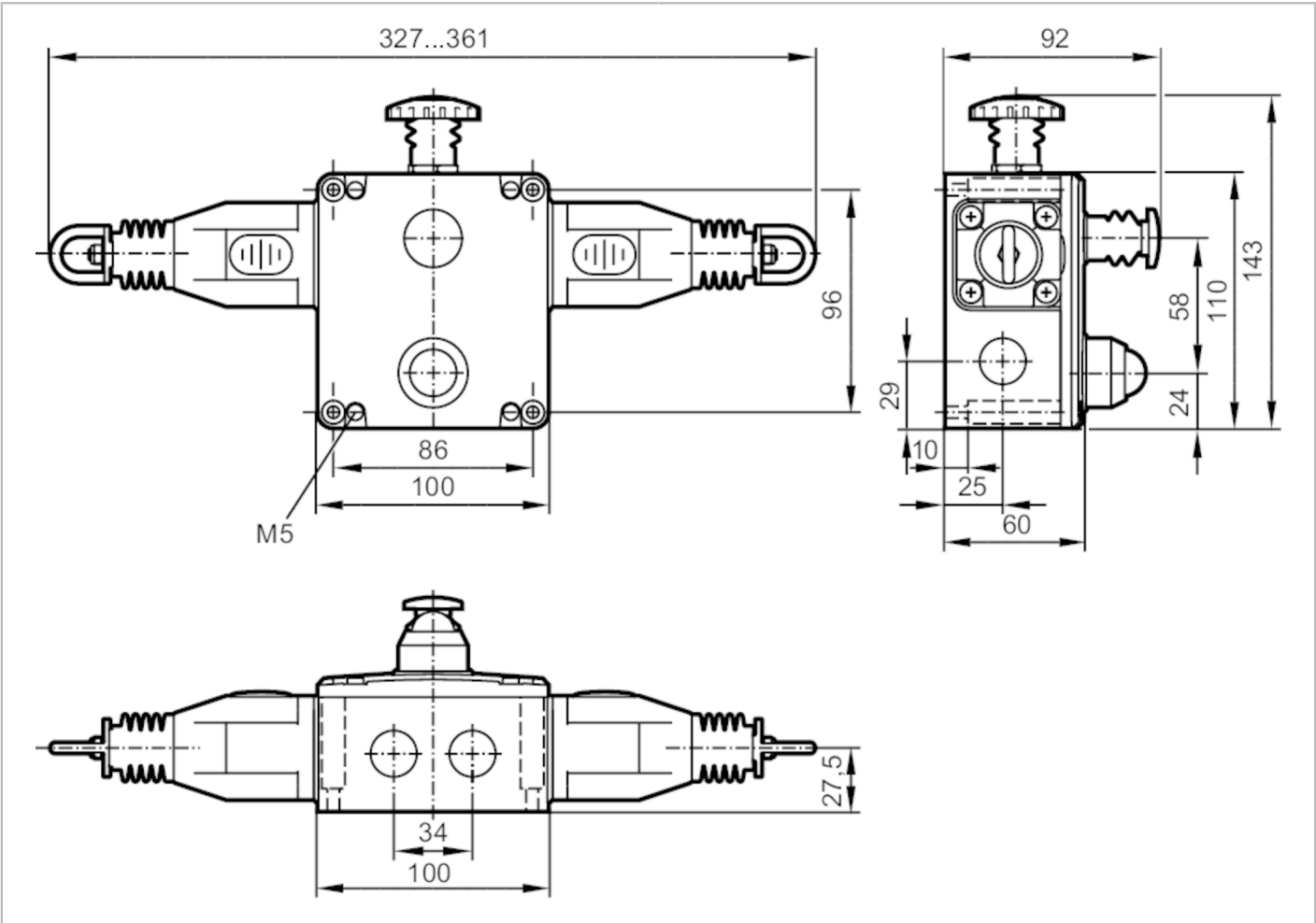

CE UK CA		
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC 110~240 / DC 5~24, (LED)
定格絶縁電圧	[V]	500
出力		
電気仕様	スナップアクション, 最大スイッチング電圧: 240 V, 接点容量: 720 VA, 熱電流: 10 A	
出力機能	補助接点	2 x スwitching出力 (ノーマルオープン)
	セーフティ接点	4 x NC
最小負荷電流	[mA]	5, (DC 5 V)
リレー出力開閉電流		3 A (AC 240 V) / 6 A (AC 120 V) / 2.5 A (DC 24 V), (誘導負荷)
短絡保護		-
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
衝撃耐性		15 g / 11 ms
振動耐性		10-500 Hz
機械的仕様		
重量	[g]	3149.2

ZB0070



非常停止ロープスイッチ

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

材質	スイッチング接点: 銀めっき, 外装: ステンレス1.4401(SUS316)	
耐用寿命	スイッチングサイクル (機械的):	> 1.000.000
取付方向	任意	
ロープ長	125 m, (片側)	
作動力	[N]	< 125, (張力: 130 N)

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤 点滅

電気接続

保護装置の要求事項	10 A, 速断型
-----------	-----------

備考

備考	取付け及び操作方法については取扱説明書をご参照ください。
梱包数	1 個

電気接続

端子: ~2.5 mm²

接続

