


# ZB0073



## 非常停止ロープスイッチ

Rope Switch RH LED 110V AC

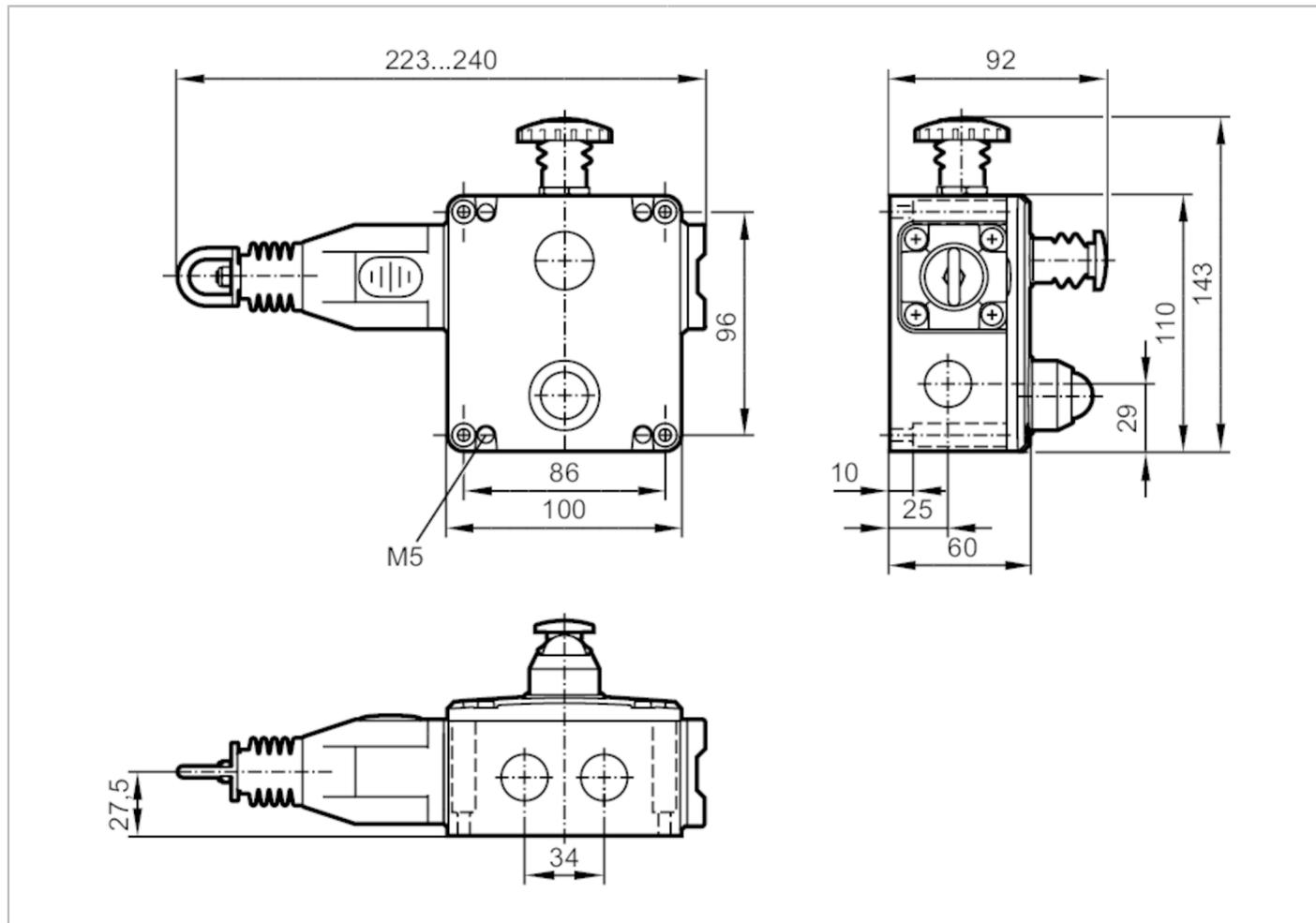

電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC 110~240 / DC 5~24, (LED)
定格絶縁電圧	[V] 500
出力	
電気仕様	スナップアクション, 最大スイッチング電圧: 240 V, 接点容量: 720 VA, 熱電流: 10 A
出力機能	補助接点 2 x スwitching出力 (ノーマルオープン) セーフティ接点 4 x NC
最小負荷電流	[mA] 5, (DC 5 V)
リレー出力開閉電流	3 A (AC 240 V) / 6 A (AC 120 V) / 2.5 A (DC 24 V), (誘導負荷)
短絡保護	-
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~80
保護構造	IP 67
試験 / 認証	
衝撃耐性	15 g / 11 ms
振動耐性	10-500 Hz

# ZB0073



## 非常停止ロープスイッチ

Rope Switch RH LED 110V AC

機械的仕様		
重量	[g]	1268.5
材質	外装: アルミニウムダイキャスト 黄色, スwitching接点: 銀めっき	
耐用寿命	スイッチングサイクル (機械的):	> 1.000.000
取付方向	任意	
ロープ長	125 m, (片側)	
作動力	[N]	< 125, (張力: 130 N)
ディスプレイ/パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤点滅
電気接続		
保護装置の要求事項	10 A, 速断型	
備考		
備考	取付け及び操作方法については取扱説明書をご参照ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~2.5 mm <sup>2</sup>		
接続		

