


ZH4033



ICタグ

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

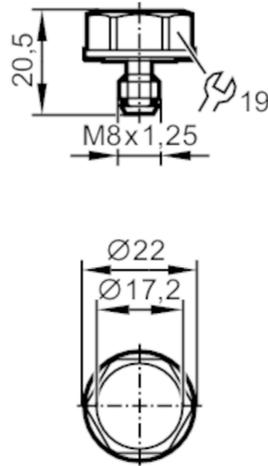

電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	16384
メモリータイプ		FRAM
チップタイプ		MB89R118C
ブロック数		256
ブロックサイズ	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保存温度	[°C]	-40~125
機械的仕様		
重量	[g]	8.6
取り付け方法		金属・非金属対応タグ、金属・非金属取付、(ねじ止め; 平面に貼付け)
外形寸法	[mm]	Ø 22 / L = 20.5
材質		鋼鉄, PA 6
備考		
梱包数		5 個

ZH4033



ICタグ

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22