


ZH4117



コネクタ(プラグ)

ASTGH120MSS0003K12

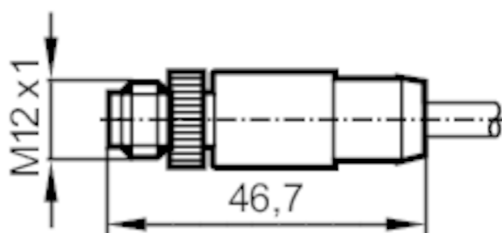

アプリケーション

特長

金メッキ接点, シールドケーブル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 30
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	1.5

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-30~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~80
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	150.8
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

ZH4117



コネクタ(プラグ)


ASTGH120MSS0003K12

電気接続

ケーブル: 3 m, PUR, 黒, Ø 6.5 mm, シールド, 12 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.4 Nm

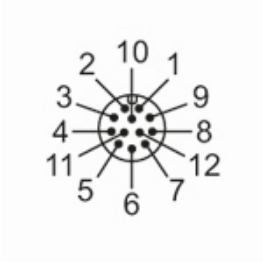

接続