


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0006E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

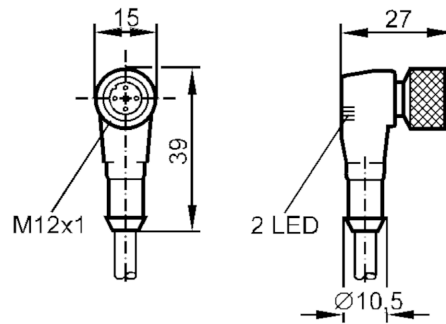

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

재질	TPU 투명함
모듈형 본체 재질	TPU, 투명함
너트 재질	황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10368



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0006E03

전기적 연결

케이블: 6 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
 청색