


# E11809



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGO014MSS0010B11

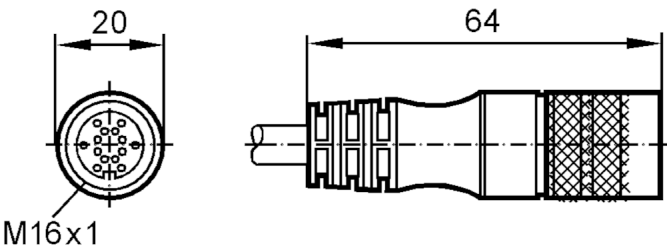

| 전기적 데이터     |      |           |
|-------------|------|-----------|
| 동작 전압       | [V]  | < 30 DC   |
| 최대 전류 부하 합계 | [A]  | 3         |
| 작동 조건       |      |           |
| 주변온도        | [°C] | -25...90  |
| 보호등급        |      | IP 67     |
| 기계적 데이터     |      |           |
| 무게          | [g]  | 792,5     |
| 재질          |      | PUR       |
| 모듈형 본체 재질   |      | PUR       |
| 너트 재질       |      | 황동, 니켈도금함 |
| 비고          |      |           |
| 포장당         |      | 1 갯수      |

# E11809



## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGO014MSS0010B11

### 전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M16, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

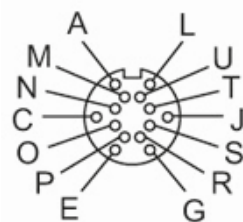

### 연결부

|   |       |
|---|-------|
| A | BN    |
| C | GY/PK |
| E | BK    |
| G | PK    |
| J | GN    |
| L | BU    |
| N | RD/BU |
| O | VT    |
| P | WH    |
| R | RD    |
| S | GY    |
| T | YE    |

|      |         |
|------|---------|
| M:   | 사용되지 않음 |
| U:   | 사용되지 않음 |
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| GN = | 녹색      |
| GY = | 회색      |
| PK = | 분홍색     |
| RD = | 적색      |
| VT = | 보라색     |
| WH = | 흰색      |
| YE = | 황색      |