



E12506

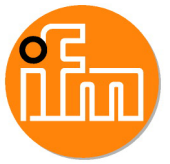

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH120ZDS0015H12

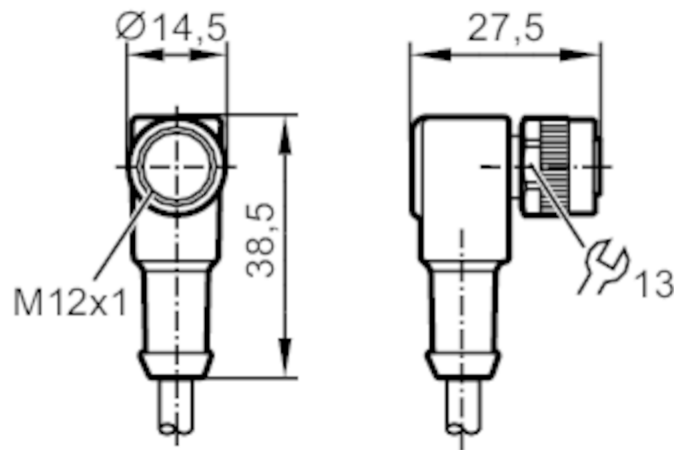

어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 30 AC/DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	1,5

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	922,5								
재질	PUR								
모듈형 본체 재질	PUR								
너트 재질	아연 주조합, 니켈도금함								
적합한 연결사슬	yes								
적합한 연결사슬	<table border="1"> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td><td>케이블 지름의 최소한 10 배</td></tr> <tr> <td>운행속도</td><td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td></tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td><td>360 °/m</td></tr> </table>	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임	구부러짐 간격	> 2 Mio.	비틀림에 대한 부하력	360 °/m
자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배								
운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임								
구부러짐 간격	> 2 Mio.								
비틀림에 대한 부하력	360 °/m								

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12506



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH120ZDS0015H12

전기적 연결

케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

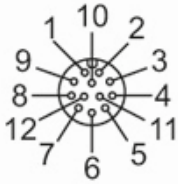

연결부

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
GY/PK =	회색/핑크
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색
RD/BU =	적색/청색