


E12287



전선 연결된 플러그
SSTA H040MSSFKSG

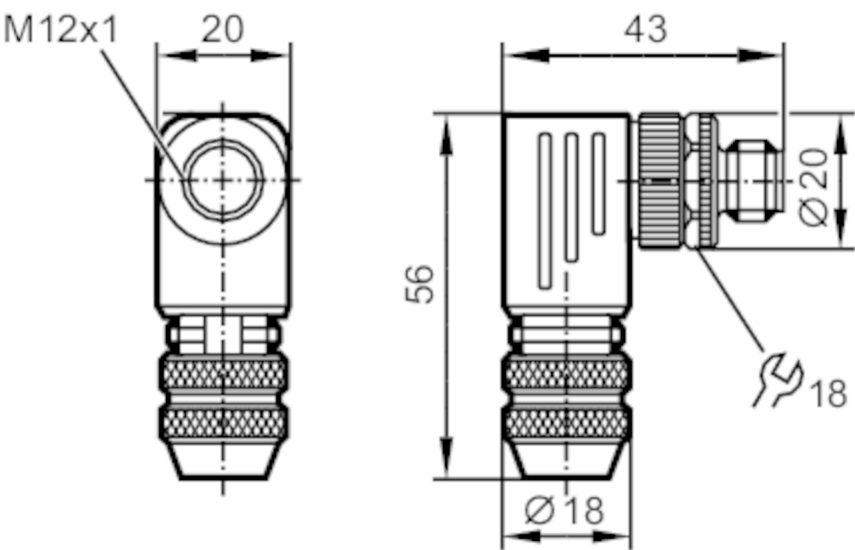

어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	66,5
크기	[mm]	42 x 20 x 54
재질		아연 주조합 니켈도금함
모듈형 본체 재질		아연 주조합, 니켈도금함
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E12287



전선 연결된 플러그

SSTA040MSSFKSG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: D; 성형체: 아연 주조함, 니켈도금함; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 쉴드(Shield) 가능



연결부

