


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-V-E1/0,3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

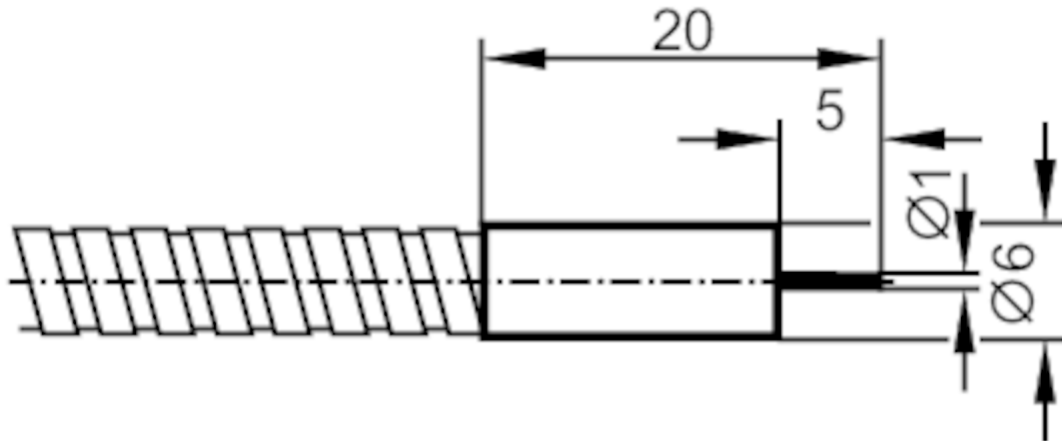

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

8

OUF

광화이버 레인지

[mm]

8

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

1

감지부 길이

[mm]

5

총길이

[mm]

300; (+5 mm)

최소 탄성반경

[mm]

20

재질

어댑터: ABS

화이버 재질

유리

E20434



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-V-E1/0,3M

화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수