




어플리케이션		
동작원리	직접 반사형 센서	
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성	
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF; OOF	
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	40
OOF		
광화이버 레인지	[mm]	200
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	40
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...150
기계적 데이터		
무게	[g]	62,5
감지부 버전		┐자형
감지부 직경	[mm]	4
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	600

E20495

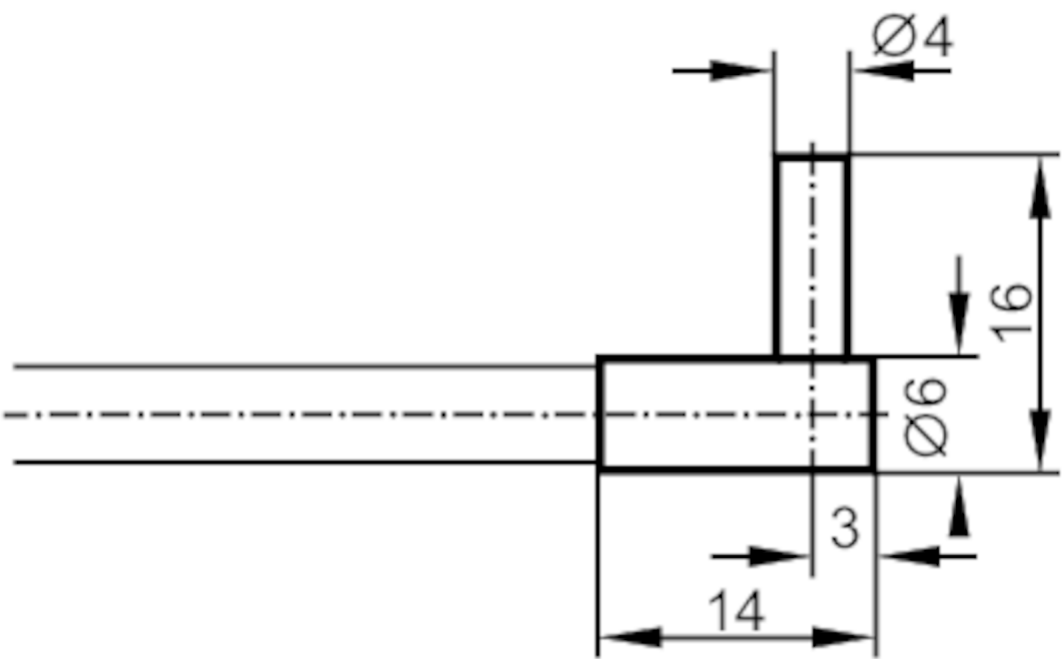

광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-R4

최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
액세서리		
구성 부품		E20103
비고		
포장당		1 갯수