


광화이버 직접 반사형 센서

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20421

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

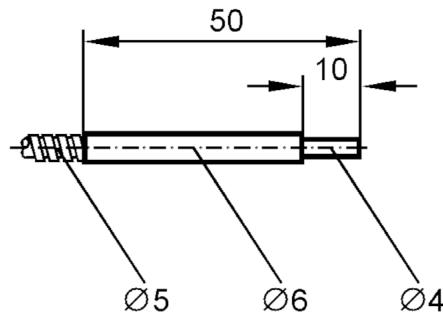

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...290
------	------	-----------

기계적 데이터

감지부 버전		일자형
총길이	[mm]	4000
최소 탄성반경	[mm]	30
섬유(파이버) 배열		●
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄

비고

포장당	1 갯수
-----	------