


AND 연결을 가진 Y 스플리터

LOGIC-UNIT/US

단종제품

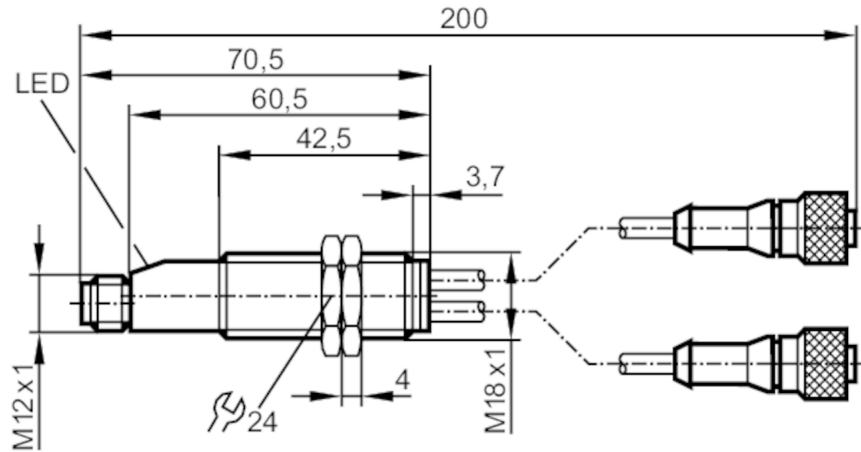

제품 특성

하우징

원통형의

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...36 DC

전류소모

[mA]

< 35

보호 클래스

II

양극성 전환 방지

yes

출력

전기적 디자인

PNP

최대 전압강하 스위칭 출력
DC

[V]

2,5

스위칭 출력 DC의 영구적 전
류 등급

[mA]

250

스위칭 출력의 단시간 전류 정
격

[mA]

250

쇼트방지

yes

쇼트방지 타입

펄스

과부하 방지

yes

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...80

보호등급

IP 65

기계적 데이터

무게

[g]

72,2

하우징

원통형의

재질

PBT; ABS

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

1 x LED, 황색

액세서리

구성 부품

잠금 너트: 2

AND 연결을 가진 Y 스플리터

LOGIC-UNIT/US

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결

연결부

