




## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-R6/4m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

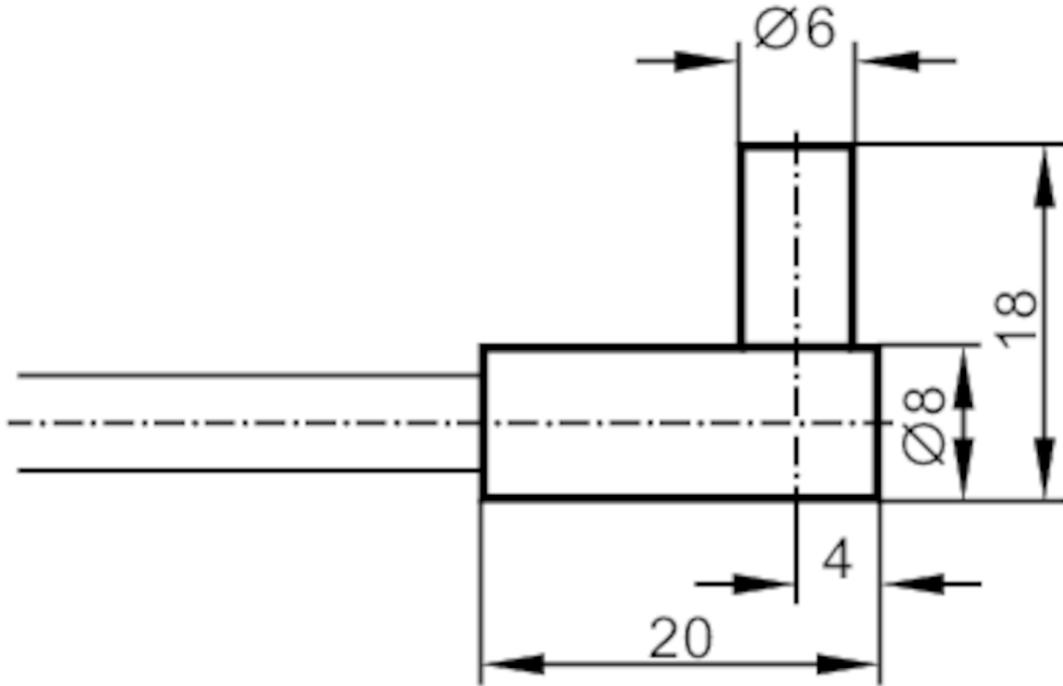

### 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

### 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OIF

### OIF

광화이버 레인지

[mm]

20

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

### 기계적 데이터

감지부 버전

ㄱ자형

총길이

[mm]

4000

최소 탄성반경

[mm]

30

재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

화이버 피복 재질

PVC

### 비고

포장당

1 갯수