




광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-E6/4m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

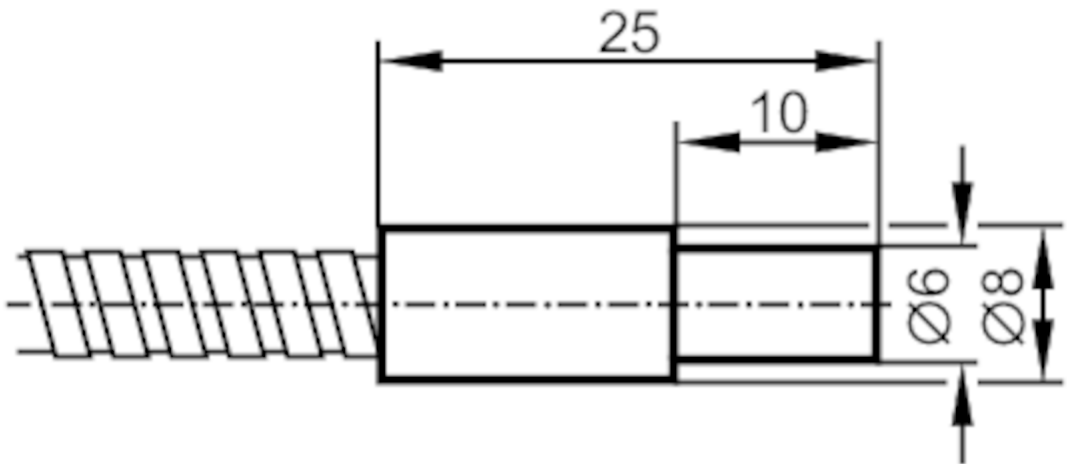

어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
---------------------	-----

OIF

광화이버 레인지	[mm]	20
----------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...290
------	------	-----------

기계적 데이터

감지부 버전		일자형
감지부 직경	[mm]	6
총길이	[mm]	4000
최소 탄성반경	[mm]	30
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄

E20324



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-E6/4m

비고	
포장당	1 갯수