




광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-R6/4m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

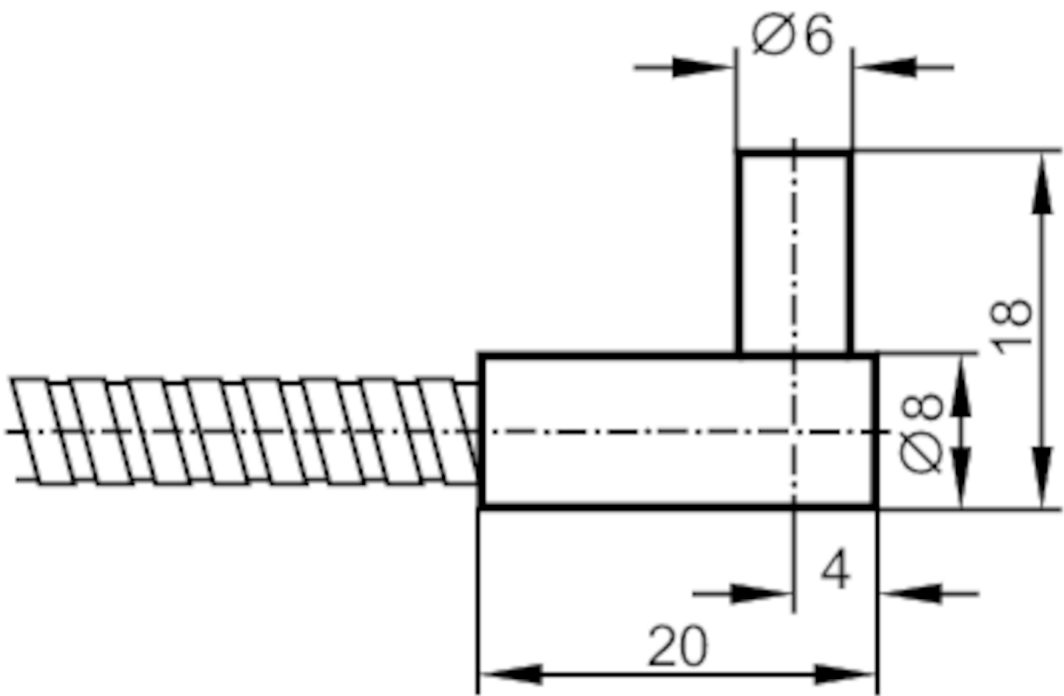

어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OIF
OIF		
광화이버 레인지	[mm]	20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
감지부 버전		┐자형
총길이	[mm]	4000
최소 탄성반경	[mm]	30
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄
비고		
포장당		1 갯수