




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

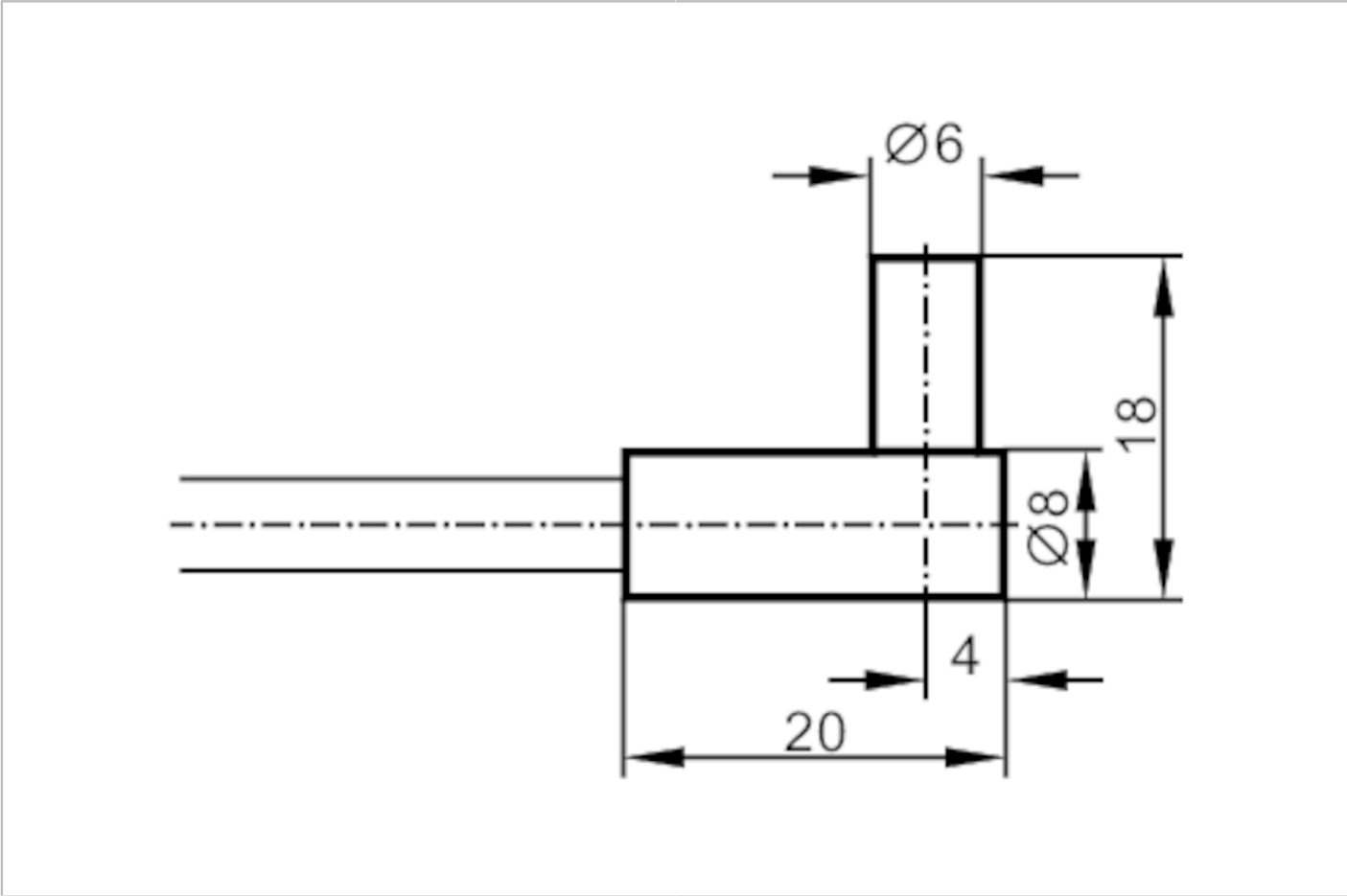

어플리케이션	
동작원리	투과형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
OIF	
광화이버 레인지 [mm]	240
작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...80
기계적 데이터	
감지부 버전	ㄱ자형
총길이 [mm]	2000
최소 탄성반경 [mm]	30
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수