


프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

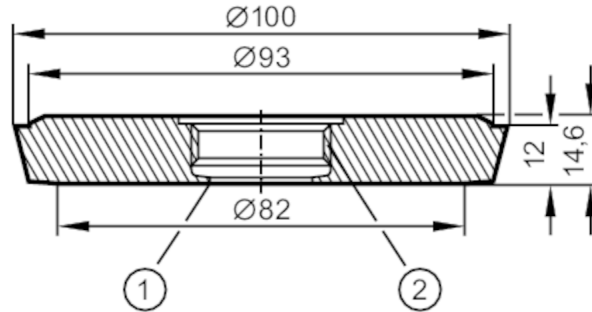

- 1 Aseptoflex식품계용 나사산
2 Aseptoflex-밀폐된 테두리

어플리케이션

정격압력 [bar] 25

테스트 / 인증서

압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속 Aseptoflex
프로세스 커넥션 유제품용 파이프 나사 DN80 DIN 11851
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 H4

비고

포장당 1 갯수