


# E38425



온도 센서용 용접 보호관

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

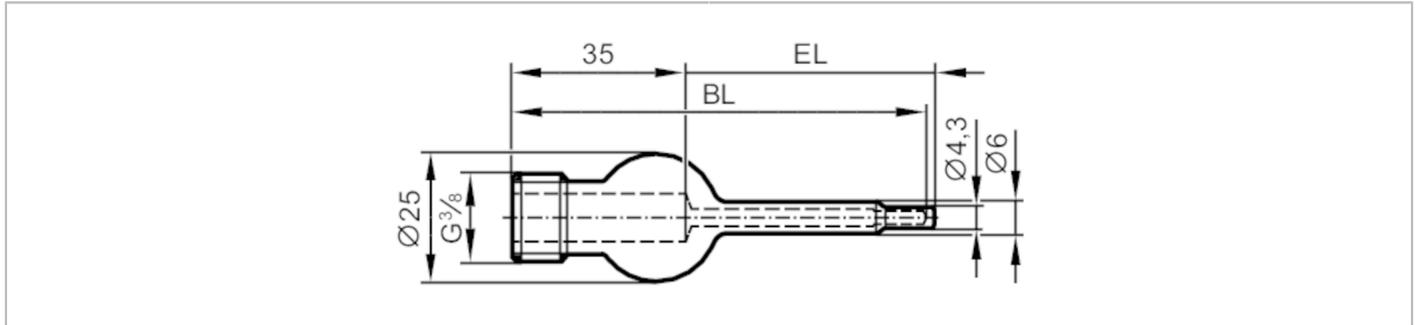

EC 1935/2004 EHEDG Certified



어플리케이션	
디자인	온도센서용 EL = 83 mm
정격압력 [bar]	160
기계적 데이터	
무게 [g]	79,6
재질	스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속	G 3/8 나사 내면홀 Ø 3 mm
프로세스 커넥션	용접 어댑터 Ø 25 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	< 0,4 / -
설치 길이 EL [mm]	50
보어 길이 BL [mm]	83
비고	
포장당	1 갯수