


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

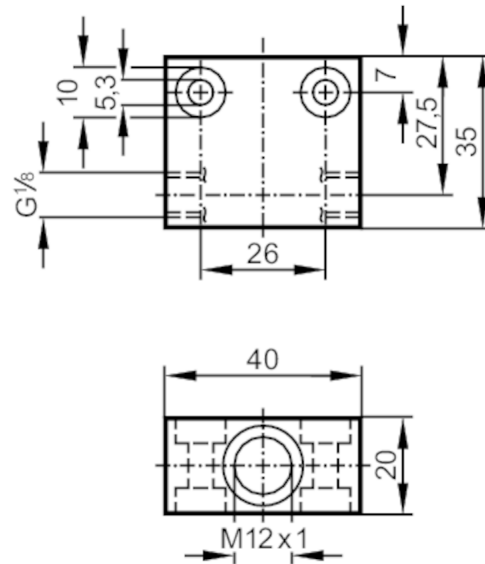

어플리케이션

디자인	유량 센서와 유량 감시기를 위한 M12 x 1
매체 온도 [°C]	0...80

측정 범위 / 설정 범위

(일정시간 당의) 관류 영역 [ml/min]	2...50
--------------------------	--------

테스트 / 인증서

압력 장비 지침	PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항	매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.

기계적 데이터

마운팅 타입	케이블 글랜드; (G 1/8 A 필요에 따른 설치 위치)
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	AlZnMgCu (3.4335) 흑색 알루미늄 도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------