




T 피스

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

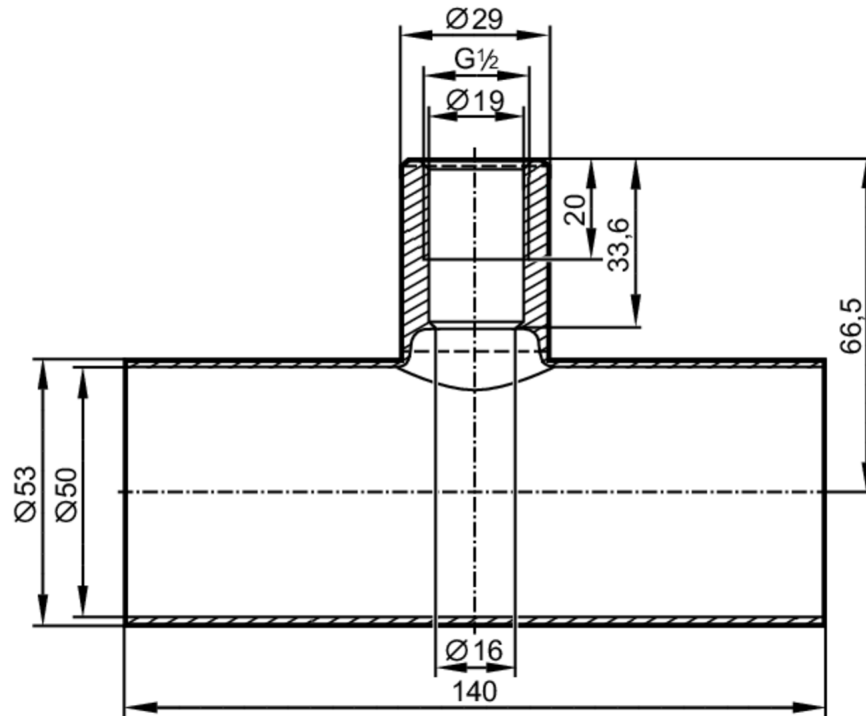

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

어플리케이션		
디자인		프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 G 1/2 A
정격압력	[bar]	20
테스트 / 인증서		
압력 장비 지침		PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항		매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터		
무게	[g]	667,5
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속		G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션		용접 어댑터 Ø 53 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz		0,8 / 4
액세서리		
구성 부품		O 링: 1, FKM
비고		
포장당		1 갯수