




AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

Flat cable connector M12

대체 제품: E75471

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

단종제품

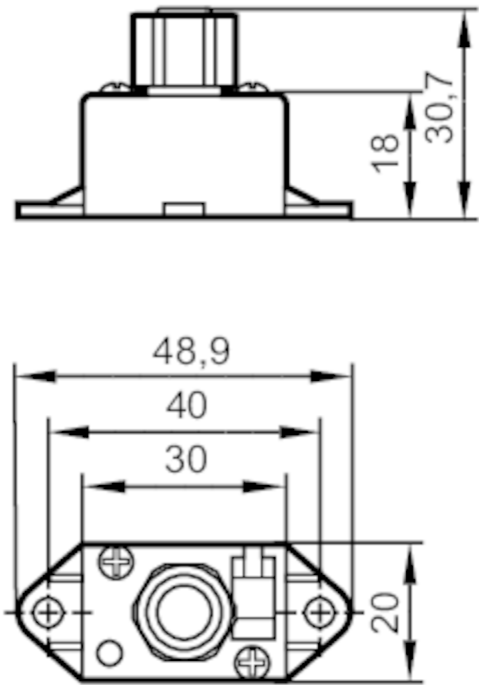

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	15,6
재질		씰링: EPDM; 하우징: PA; O 링: EPDM; 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303); 마디가 있는너트: 스텐레스 (1.4305 / 303); 접촉 핀: 청동 금으로 도금함
조임 토크	[Nm]	0,35

비고

비고		주변 씰링 요구되지 않음 커플링 너트가 채워지지 않음
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)





AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

Flat cable connector M12

연결부	
1	AS-i 평면 케이블 황색
3	ASi +
3	ASi -
1	AS-i 평면 케이블 흑색
1	+ 24 V DC
3	0 V