


E70156



어댑터 소켓

ADOGH040--S0,50

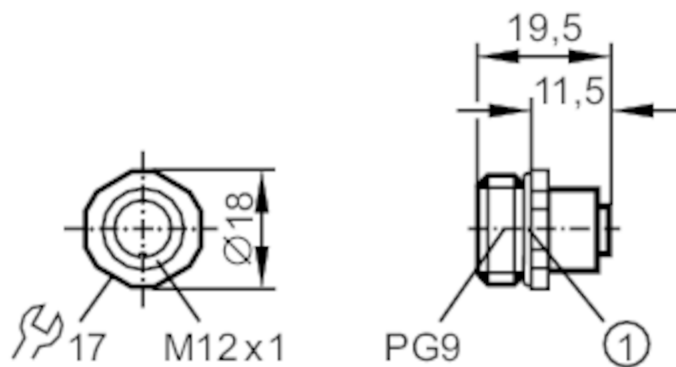

1 O 링



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	28,7
마운팅 스레드		PG 9
재질		아연 주조합 니켈도금함
모듈형 본체 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E70156



어댑터 소켓

ADOGH040--S0,50

전기적 연결


케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 아연 주조합, 니켈도금함



연결부

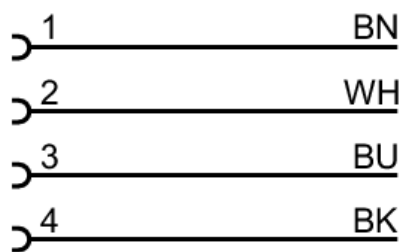

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색