


# EVC595



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTAH030MSS0015H03

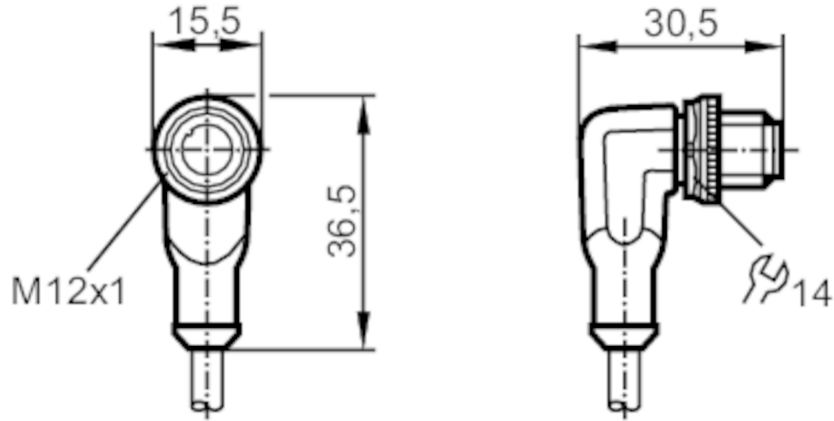

### 어플리케이션

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                             |

### 전기적 데이터

|             |     |                     |
|-------------|-----|---------------------|
| 동작 전압       | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 보호 클래스      |     | II                  |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 4                   |

### 작동 조건

|            |      |                             |
|------------|------|-----------------------------|
| 주변온도       | [°C] | -25...90                    |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | -25...90                    |
| 보호등급       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### 기계적 데이터

|          |                  |                                              |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 무게       | [g]              | 455                                          |
| 크기       | [mm]             | 30,5 x 15,5 x 36,5                           |
| 재질       |                  | 하우징: TPU 주황색                                 |
| 너트 재질    |                  | 황동, 니켈도금함                                    |
| 적합한 연결사슬 |                  | yes                                          |
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 5 Mio.                                     |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# EVC595



## 플러그를 보유한 접속 케이블

 
ASTAH030MSS0015H03

### 전기적 연결

케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



### 연결부

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =           코어 색상 :  
BN =           흑색  
BU =           갈색  
                  청색