


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040VAS0035G04

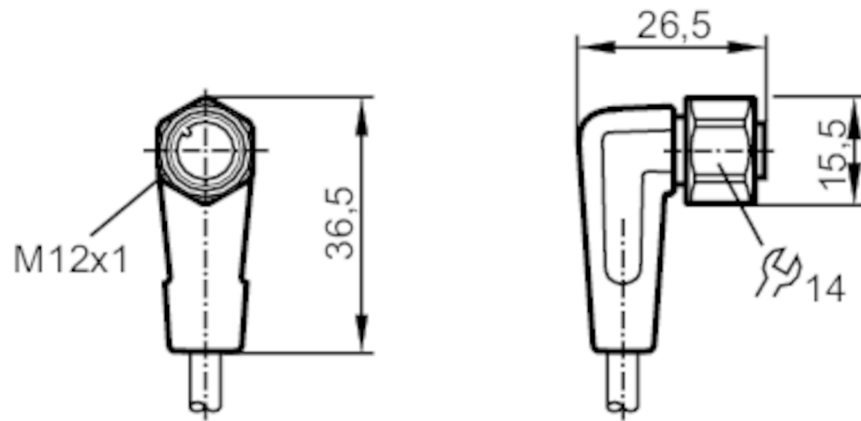

## 어플리케이션

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션       | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역                          |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                         |

## 전기적 데이터

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 동작 전압 [M]         | < 50 AC / < 60 DC |
| 보호 클래스            | III               |
| 최대 전류 부하 합계 [A]   | 4                 |
| 전체 전류 등급 (UL) [A] | 3                 |

## 작동 조건

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 주변온도 [°C]          | -25...100                   |
| 주변온도에 대한 참고사항      | cULus: ...50                |
| 주변 온도 (이동) [°C]    | 5...100                     |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동) | cULus: ...50                |
| 보호등급               | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 기계적 데이터

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 무게 [g]   | 1642,5                 |
| 크기 [mm]  | 26,5 x 15,5 x 36,5     |
| 재질       | 하우징: PVC 주황색; 씰링: EPDM |
| 너트 재질    | 스텐레스 (1.4404 / 316L)   |
| 적합한 연결사슬 | yes                    |



## 소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH040VAS0035G04

|          |                  |                                              |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배                             |
|          | 운행속도             | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
|          | 구부러짐 간격          | > 1 Mio.                                     |
|          | 비틀림에 대한 부하력      | ± 180 °/m                                    |


|           |      |
|-----------|------|
| <b>비고</b> |      |
| 포장당       | 1 갯수 |

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>전기적 연결</b>                                                         |  |
| 케이블: 35 m, PVC, 주황색, Ø 5,2 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>전기적 연결 - 소켓</b>                                                                                             |  |
| 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음 |  |

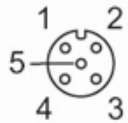

## 연결부

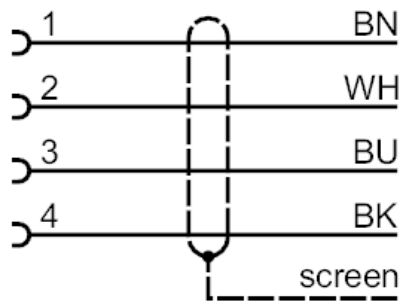

|      |         |
|------|---------|
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| WH = | 흰색      |