


확장된 진동 분석을 위한 애드온용 온프레미스 라이선스 - AVA

moneo RTM-AVA raw data LIC

moneo|RTM AVA Toolbox

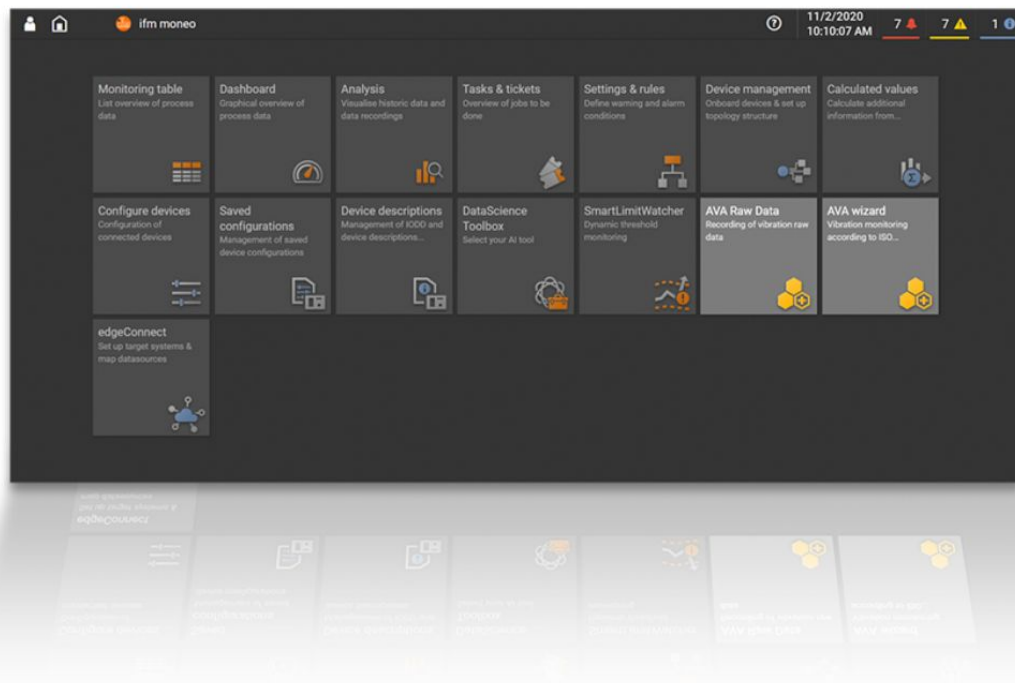

어플리케이션

어플리케이션

구성

연결성

데이터 관리

모니터링

기계 및 설치 시 확장된 진동 모니터링을 위한 moneo RTM 애드온

표준화된 임계값과 raw 데이터 기록을 통한 상태 모니터링

펌프, 팬 및 압축기 모니터링을 위한 기계 파라미터 선택

DIN ISO 표준에 따라 표준화된 임계값

임계값 기반 규칙에 따라 손상의 경우 raw 데이터 기록 트리거

사용자 정의, 시간 기반 세팅에 따른 추가 raw 데이터 기록

유지보수 시 임계값 및 규칙 비활성화

ifm IO-Link 센서 VVB 타입 및 ifm 진단 전자장치 VSE 타입에 대한 raw 데이터 기록

ifm IO-Link 센서 VVB 타입에 대한 DIN ISO 표준에 따른 임계값

파일 포맷 CSV, JSON 및 BIN에서 raw 데이터 다운로드

raw 데이터 레코딩 500개의 최대 저장 용량

저장 용량에 도달하는 경우, 가장 오래된 raw 데이터 기록이 자동으로 덮여 쓰여집니다.

DIN ISO 표준에 따른 임계값에 도달하면 자동으로 티켓이 생성됩니다.



확장된 진동 분석을 위한 애드온용 온프레미스 라이선스 - AVA

moneo RTM-AVA raw data LIC

사용자 인터페이스	임계값 및 raw 데이터 기록 설정을 위한 Wizard
	시간 및 주파수 레인지에서 진동 데이터의 가시화
분석	향상된 진동 진단을 위한 특정 주파수 분석
소프트웨어 / 프로그래밍	
언어	독문; 영어; 프랑스어; 이탈리아어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 광택
데이터 캐리어	다운로드
라이선스 타입	싱글 라이선스
라이선스 클래스	온프레미스 정식 버전
시스템 전제조건들	
추가로 요구되는 소프트웨어	moneo software download
	moneo OS license
	moneo RTM license
	moneo edgeConnect AL
	moneo infopoints