


VSP001



가속도계

VIBRATION SENSOR

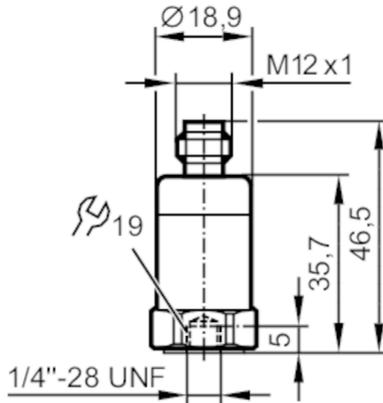

어플리케이션	
디자인	외부 전자 진단기에 대한 연결 VSE
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	10...12 DC
전류소모 [mA]	0,5
측정 범위 / 설정 범위	
진동 측정 영역 [g]	50
주파 영역 [Hz]	2...10000
측정원칙	압전기
측정 축 수효	1
정확성 / 편차	
정확성	± 5 %
측정 민감도	100 mV/g
인터페이스	
통신 인터페이스	IEPE
작동 조건	
주변온도 [°C]	-55...125
보호등급	IP 67
테스트 / 인증서	
쇼크 내구성	5000 g
MTTF [년 (해)]	1142
기계적 데이터	
무게 [g]	73,5
마운팅 타입	나사 세트
재질	하우징: 스텐레스
조임 토크 [Nm]	8
액세서리	
액세서리 (공급됨)	고정나사

VSP001



가속도계

VIBRATION SENSOR

비고

포장당

1 갯수

전기적 연결

- | | |
|---|---------|
| 1 | 사용되지 않음 |
| 2 | I out |
| 3 | 사용되지 않음 |
| 4 | L- |

커넥터: 1 x M12

