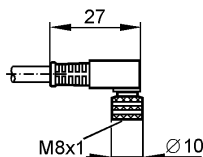


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag
Wird ersetzt durch: EVC154

Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M8-Steckverbindung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

AC/DC

Betriebsspannung [V]

60 AC / 75 DC

Schutzklasse

III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Ausführung

abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper

TPE schwarz

Werkstoff Überwurfmutter

Messing; vernickelt

Elektrischer Anschluss

Anschluss

PUR-Kabel / 5 m; 4 x AWG 24 (4 x 0,25 mm²); Ø 5 mm

Mantelfarbe

schwarz

Anschlussbelegung


Adernfarben

BK schwarz

BN braun

BU blau

WH weiß

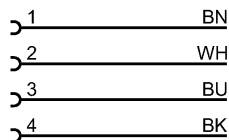
Bemerkungen

Verpackungseinheit

[Stück]


1

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E18230 — 14.01.2011

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag
Wird ersetzt durch: EVC154

no longer available - archive entry

replaced by: EVC154

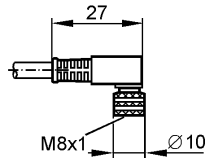

Product characteristics

Socket

For sensors with

M8 connector

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	60 AC / 75 DC
Protection class	III

Environment

Ambient temperature [°C]	-20...80
Protection	IP 68

Mechanical data

Design	angled
Material body	TPE black
Material nut	Brass; nickel-plated

Electrical connection

Connection	PUR cable / 5 m; 4 x AWG 24 (4 x 0.25 mm²); Ø 5 mm
Sheath colour	black

Wiring

Core colours

BK black
BN brown
BU blue
WH white



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks


Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

no longer available - archive entry

replaced by: EVC154

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC154

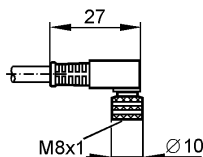

Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

embase M8

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 60 AC / 75 DC

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Protection IP 68

Données mécaniques

Version coudé

Matière corps TPE noir

Matière bague moletée laiton; nickelé

Raccordement électrique

Raccordement câble PUR / 5 m; 4 x AWG 24 (4 x 0,25 mm²); Ø 5 mm

Couleur de la gaine noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

BK noir

BN brun

BU bleu

WH blanc



1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

Remarques

Quantité [pièce] 1

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC154