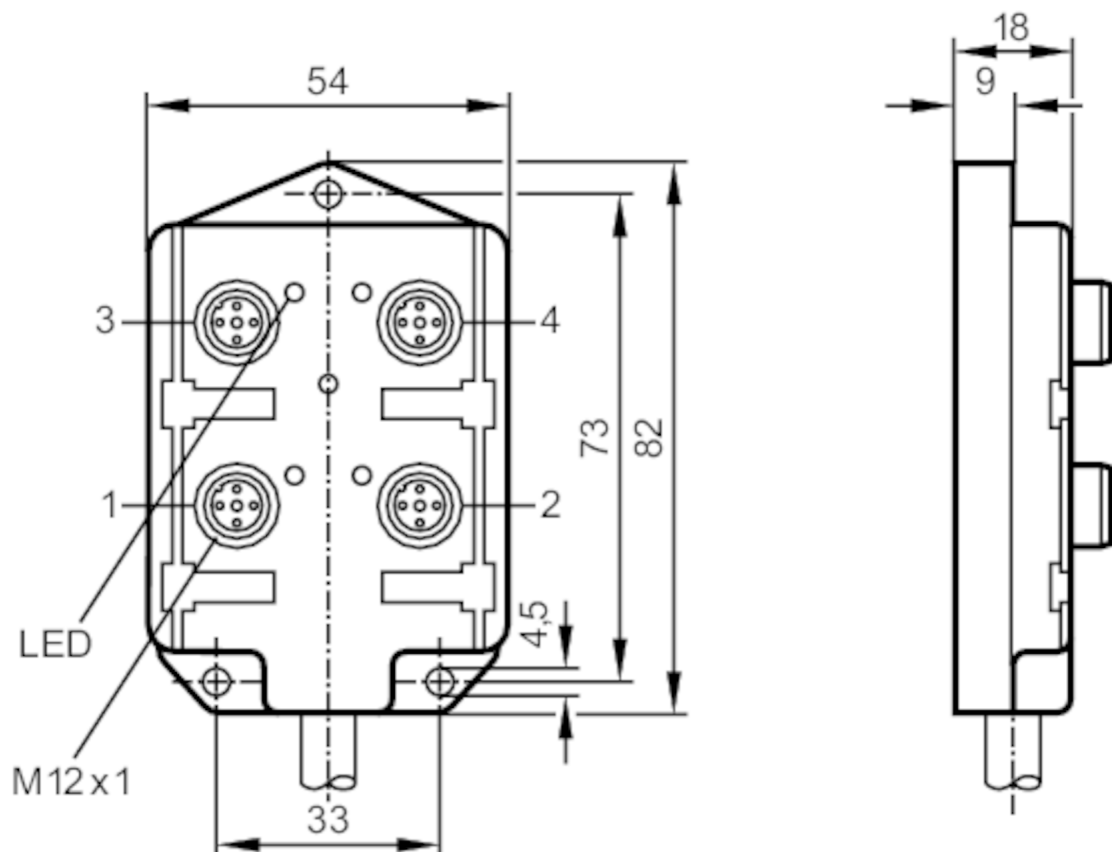


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

12

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

18 x 54 x 82

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Nombre d'emplacements répartiteur

4

ZDO4H045MSS0025A07

[illegible]

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E10711-00 — 13.01.2017 —