

E10260




Connecteur à câbler

SSTGH040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11504

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

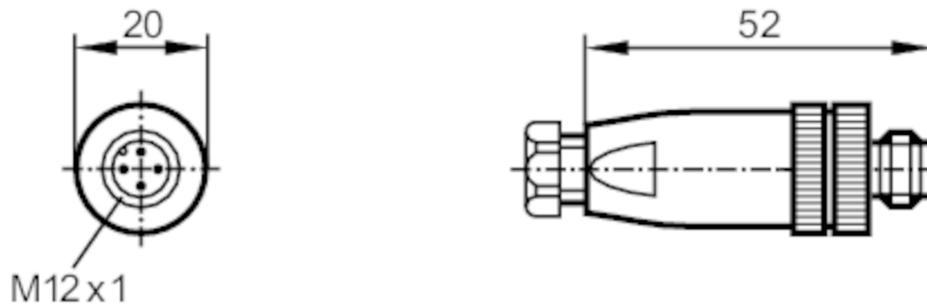

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...55 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 52

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté PBT

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10260



Connecteur à câbler

SSTGH040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PBT



Raccordement

