

E10277





Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11504

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

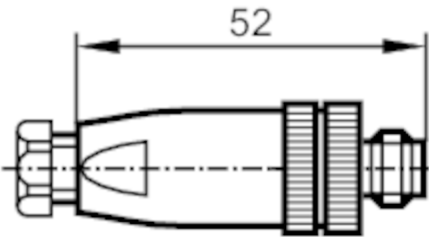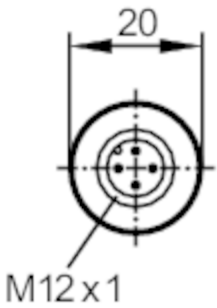

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	20 x 20 x 52
------------	------	--------------

Matières		PA
----------	--	----

Matière du corps		PA
------------------	--	----

Matière écrou moleté		laiton, nickelé
----------------------	--	-----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E10277



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

