




Câble de connexion

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC051  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

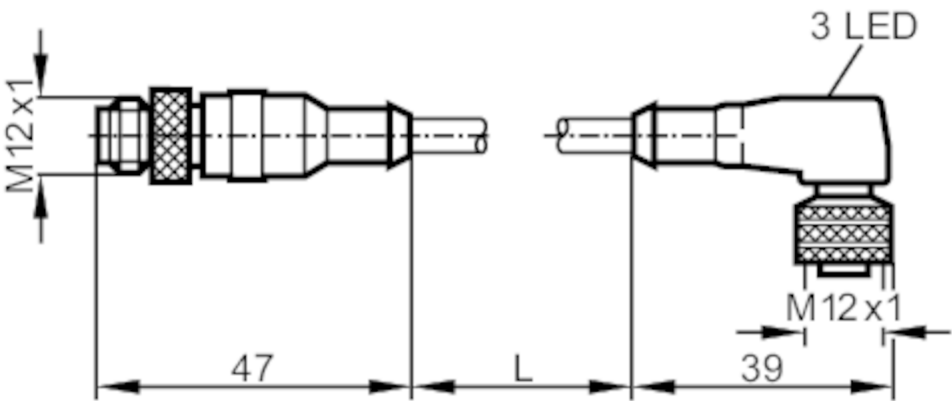

| Application                      |                     |                               |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique       |                     | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone                    |                     |                               |
|                                  |                     | oui                           |
| Données électriques              |                     |                               |
| Tension d'alimentation [V]       |                     | 10...30 DC                    |
| Courant de sortie total [A]      |                     | 3                             |
| Sorties                          |                     |                               |
| Technologie                      |                     | PNP                           |
| Conditions d'utilisation         |                     |                               |
| Température ambiante [°C]        |                     | -25...80                      |
| Indice de protection             |                     | IP 68                         |
| Données mécaniques               |                     |                               |
| Matières                         |                     | PUR                           |
| Matière du corps                 |                     | PUR                           |
| Matière écrou moleté             |                     | laiton, nickelé               |
| Afficheurs / éléments de service |                     |                               |
| Indication                       | état de commutation | 1 x LED, jaune                |
|                                  | fonctionnement      | 1 x LED, vert                 |

# E11412



## Câble de connexion

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement

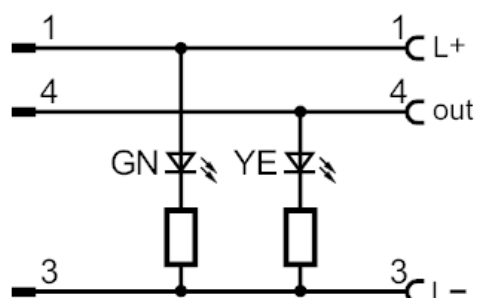

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

