



Câble de connexion

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC054
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		
		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Courant de sortie total [A]		3
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

E11415



Câble de connexion

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement

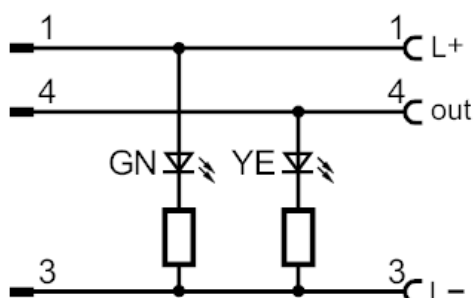

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

