


# E11440



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

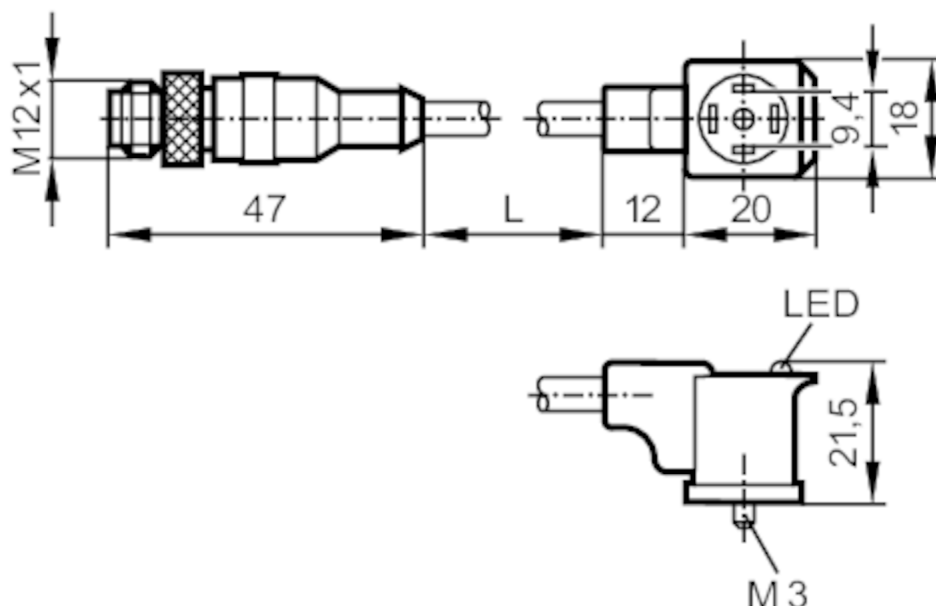

### Application

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
| Sans silicone              | oui                                          |

### Données électriques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tension d'alimentation [V]       | < 24 AC/DC |
| Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
| Courant de sortie total [A]      | 3          |

### Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...80 |
| Indice de protection      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Poids [g]            | 263,2           |
| Matières             | PUR             |
| Matière du corps     | PUR             |
| Matière écrou moleté | laiton, nickelé |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|------------|---------------------|----------------|

### Accessoires

|            |           |
|------------|-----------|
| Fourniture | vis       |
|            | étiquette |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

 


## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement

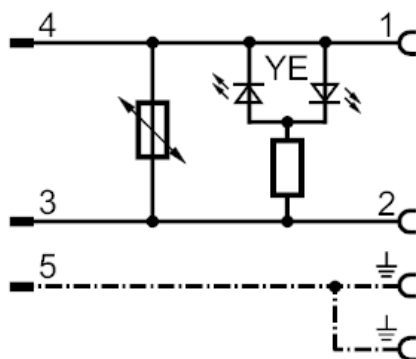

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

