




Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC016
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

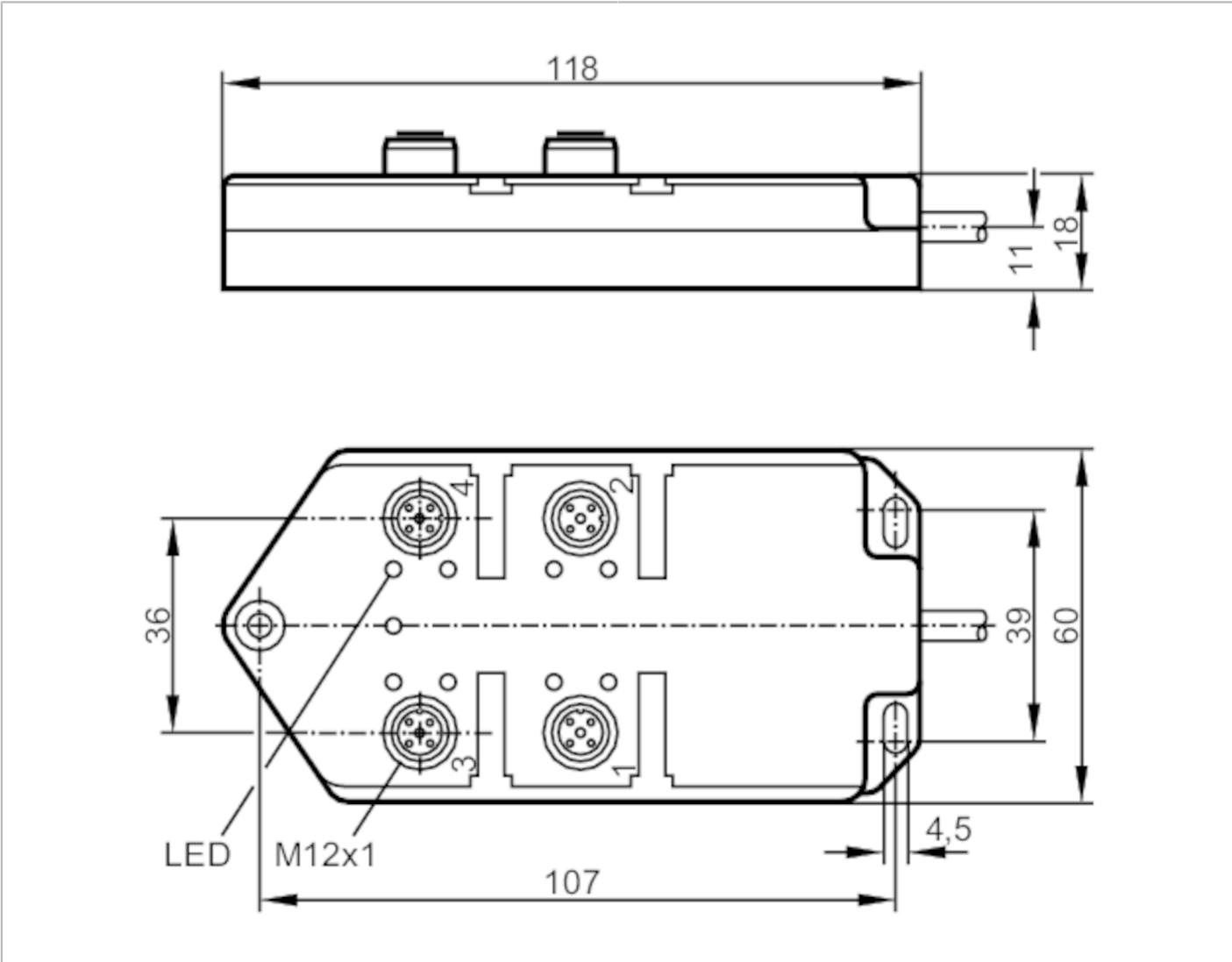

Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80

E11017



Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

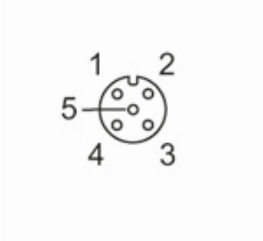

Répartiteur

ZDO4H059MSS0005H11

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune