




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4/0,35m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20058
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

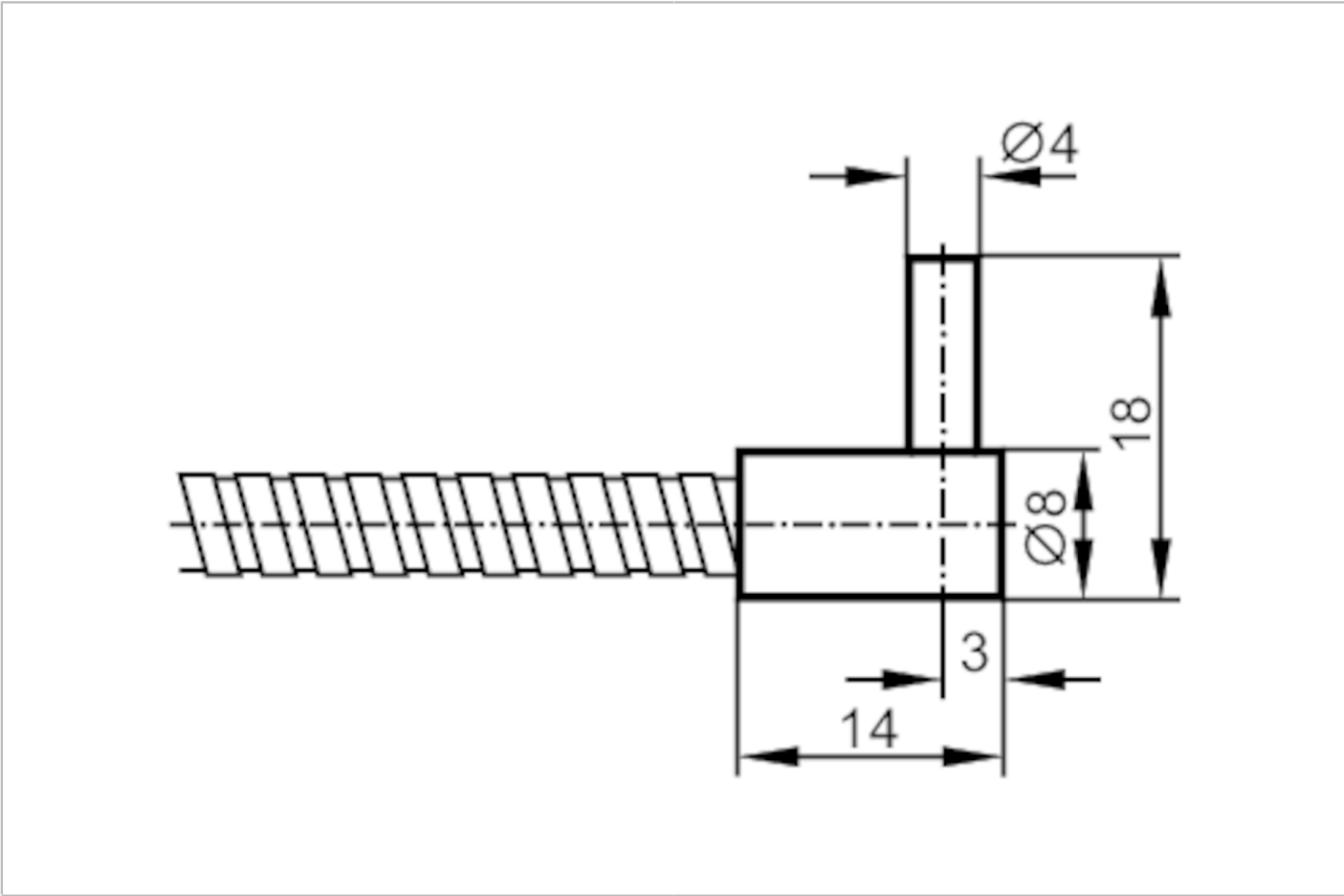

Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	40
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	coudé
Diamètre de la tête de détection [mm]	4
Longueur de la tête de détection [mm]	10

E20455



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-R4/0,35m

Longueur totale	[mm]	350
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matières		Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		aluminium
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces