


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,11M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

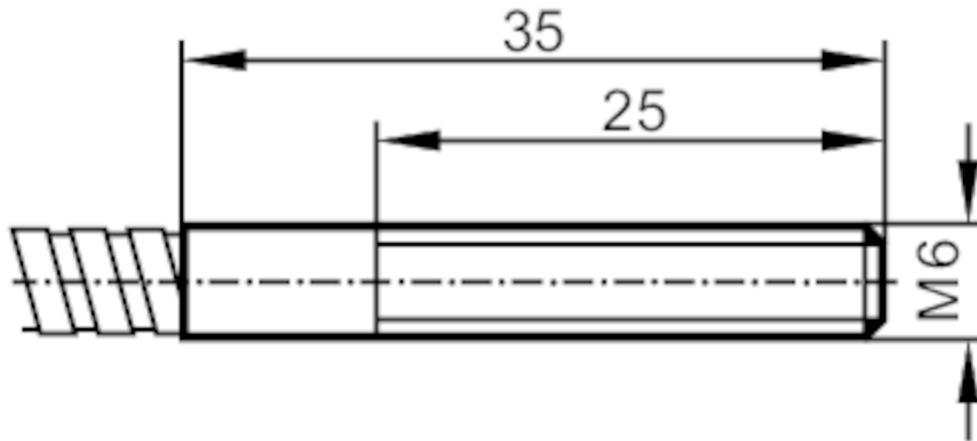

## Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm] 40

## OUF

Portée des fibres optiques [mm] 40

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

## Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 35

Longueur totale [mm] 110

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: ABS

# E20114



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,11M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces