


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20054

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

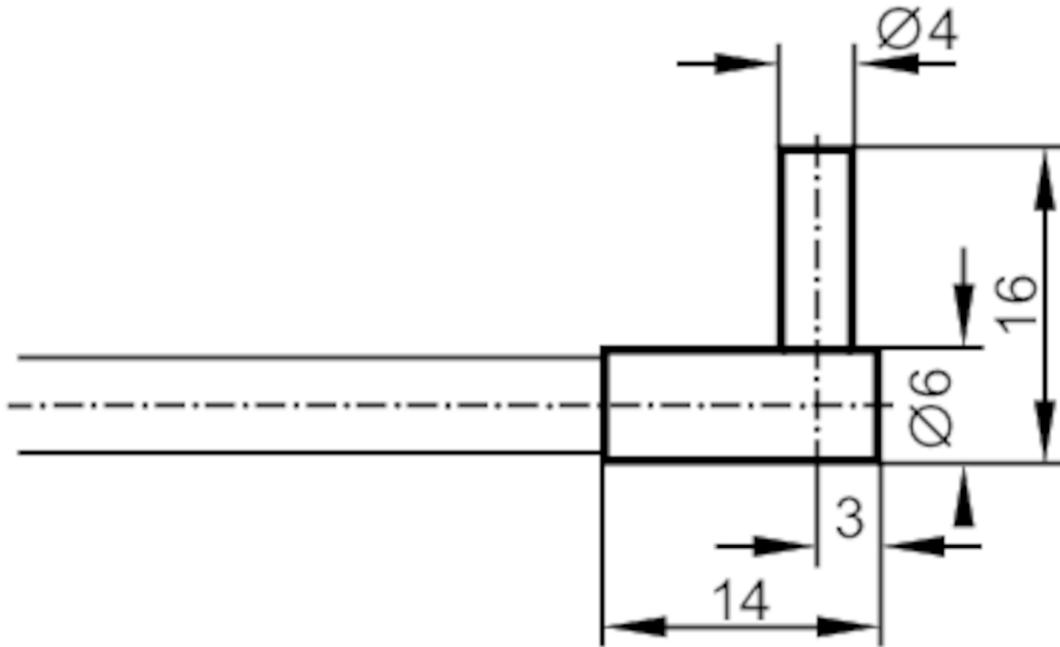

Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 32

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 32

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...80

Données mécaniques

Type tête de détection coudé

Diamètre de la tête de détection [mm] 4

Longueur de la tête de détection [mm] 10

E20145



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/2M

| | |
|---|-----------------|
| Longueur totale [mm] | 2000 |
| Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
| Matières | Adaptateur: PPE |
| Matière des fibres optiques | verre |
| Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
| Remarques | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |