


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/2,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

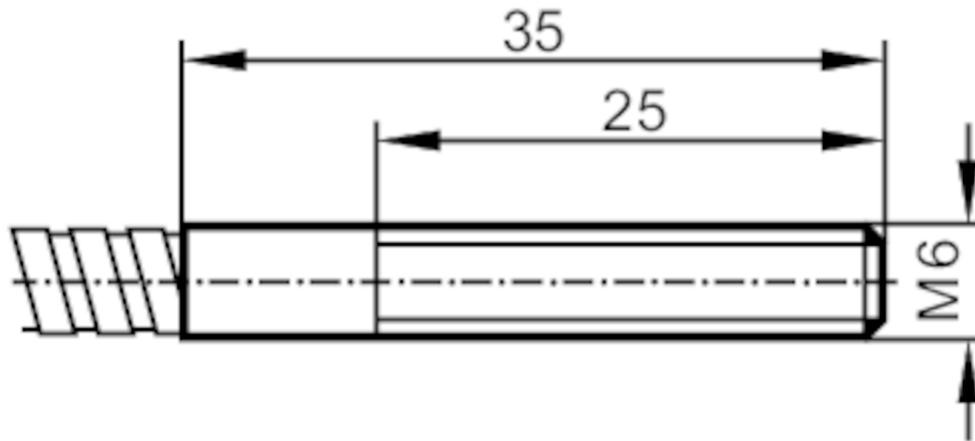

Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 30

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 30

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M6

Longueur de la tête de détection [mm] 35

Longueur totale [mm] 2300

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: ABS

E20244



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/2,3M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces