


## Adaptateurs process faible débit

FLOW ADAPT M12X1 PVDF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

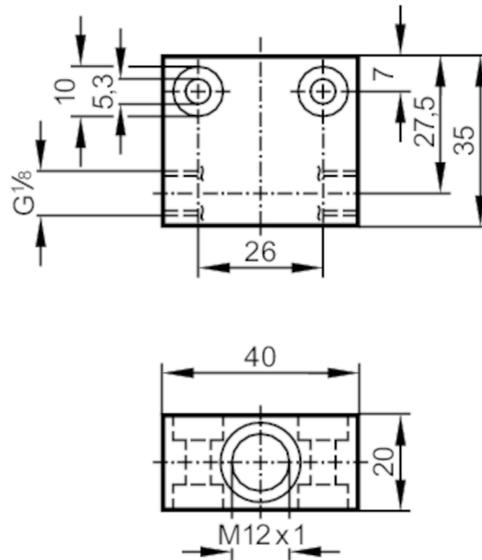

## Application

Version	pour sondes et détecteurs de débit compacts M12 x 1
Température du fluide [°C]	0...80

## Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de débit [ml/min]	2...50
-------------------------	--------

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

## Données mécaniques

Type de montage	raccord; (G 1/8 A position de montage au choix)
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	PVDF

## Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------