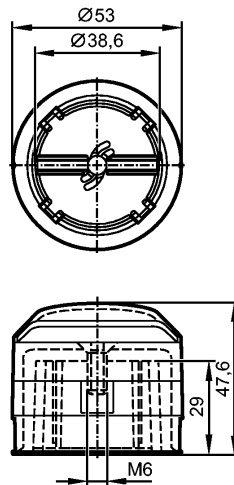


E12517

PUCK 53MM BASIC

Zubehör


Produktmerkmale

Schaltnocken

Ø 53 mm

Mechanische Daten

Wellenhöhe [mm]	30
Lochpaarabstand [mm]	80
Ausführung	für mechanische Schnittstellen nach VDI/VDE 3845 bei Antrieben nach ISO 5211 (DIN 3337), pneumatischen Schwenkantrieben und handbetriebenen Stellgliedern
Gehäusewerkstoffe	Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5...3
Gewicht [kg]	0,057


Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

E12517

PUCK 53MM BASIC

Accessories

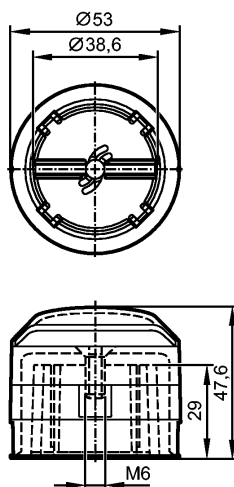
Product characteristics

Target puck

Ø 53 mm

Mechanical data

Shaft height [mm]		30
Hole spacing [mm]		80
Design	for mechanical interfaces to ISO 5211 (DIN 3337) on pneumatic actuators or manually-operated valves	
Housing materials	Target puck: PA 6 black; Metal parts: stainless steel	
Tightening torque [Nm]	2.5...3	
Weight [kg]		0.057


Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---

E12517

PUCK 53MM BASIC

Accessoires

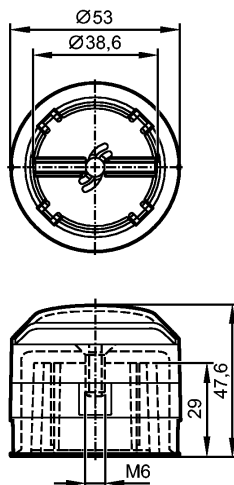

Caractéristiques du produit

Came porte-drapeaux

Ø 53 mm

Données mécaniques

Hauteur de l'arbre [mm]	30
Distance entre les trous [mm]	80
Version	pour les interfaces mécaniques VDI/VDE 3845 sur les actionneurs selon ISO 5211 (DIN 3337); actionneurs pneumatiques et manuels
Matières boîtier	Came porte-drapeaux: PA 6 noir; parties métalliques : inox
Couple de serrage [Nm]	2,5...3
Poids [kg]	0,057

Remarques

Quantité [pièce]	1
------------------	---