

E10260




Conector macho a cablear

SSTGH040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11504

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

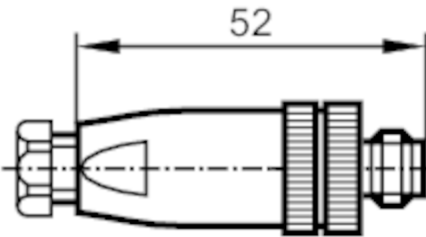

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...55 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 20 x 20 x 52

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca de unión PBT

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10260



Conector macho a cablear

SSTGH040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT



Conexión

