

# E11859




## Conector macho a cablear

SSTGH050VASFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVF571

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

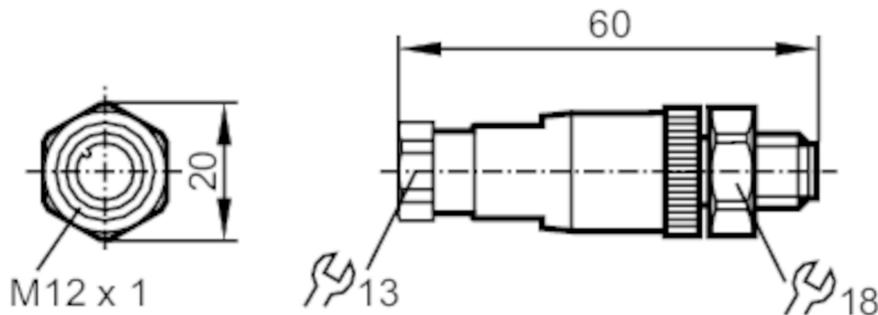

### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g]	24,4
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 60
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	Acero inoxidable

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11859



## Conector macho a cablear

SSTGH050VASFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 4...6 mm

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión

