


E12508



Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

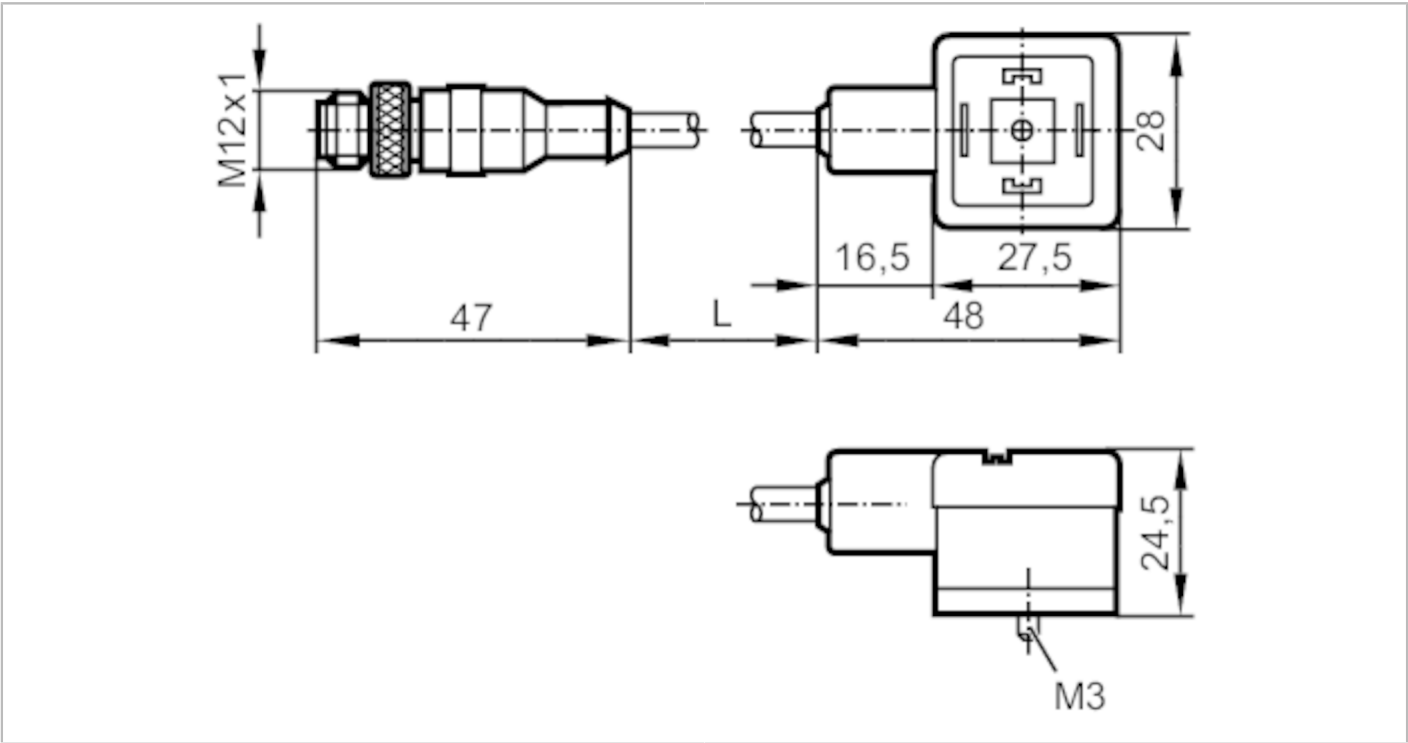

Campo de aplicación	
Aplicación	NAMUR
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 15 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	52
Materiales	TPU; PUR
Material del cuerpo	TPU / PUR
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)
Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
Notas	
Notas	en caso de utilización en la zona 0, grupo IIB o IIC, el usuario deberá evitar las cargas electrostáticas intensas en los conectores hembras.
Cantidad por pack	1 unid.

E12508



Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

