




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20272

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

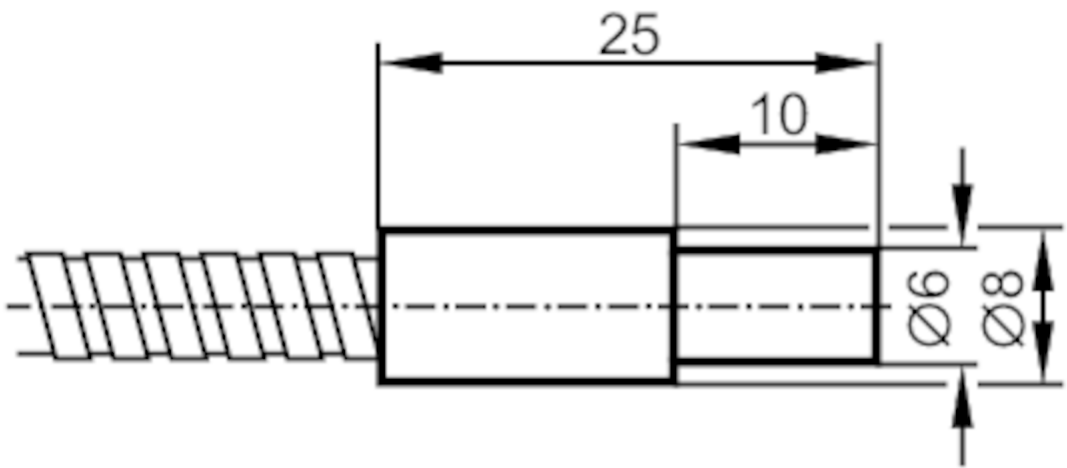

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

32

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

6

Longitud

[mm]

2000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiales

Adaptador: PA

Material de la fibra

vidrio

E20290



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/2M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.