




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/0,7M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20116  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

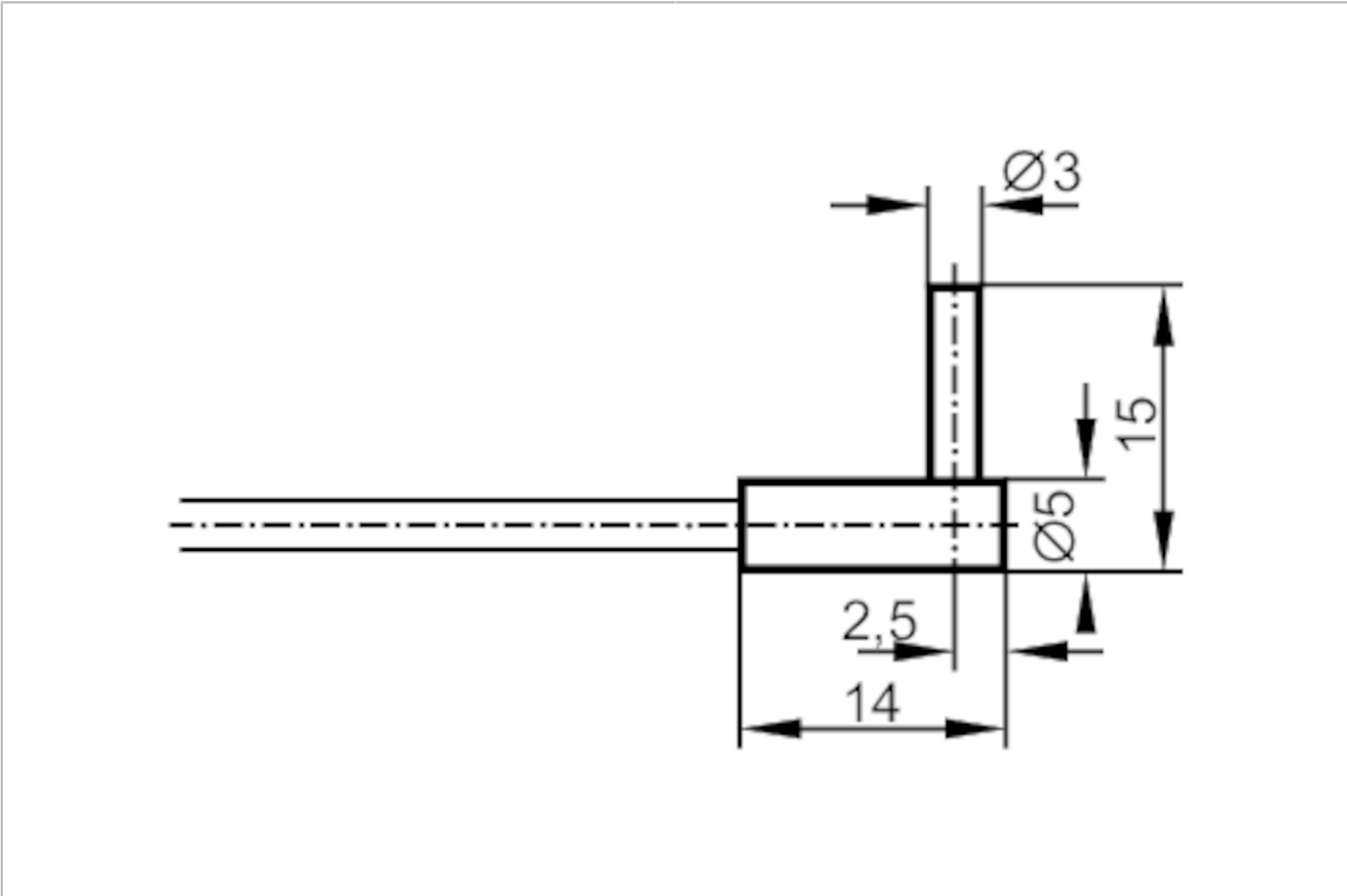

| Campo de aplicación                             |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF              |
| OKF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 120                   |
| OUF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 120                   |
| Condiciones ambientales                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -20...80              |
| Datos mecánicos                                 |                       |
| Tipo de cabezal de detección                    | acodado               |
| Diámetro del cabezal de detección [mm]          | 3                     |
| Longitud del cabezal de detección [mm]          | 10                    |



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/0,7M

|                                  |      |                |
|----------------------------------|------|----------------|
| Longitud                         | [mm] | 700            |
| Radio de curvatura mínimo        | [mm] | 10             |
| Materiales                       |      | Adaptador: PPE |
| Material de la fibra             |      | vidrio         |
| Material del cabezal de la fibra |      | aluminio       |
| Material del revestimiento       |      | PVC            |
| Notas                            |      |                |
| Cantidad por pack                |      | 1 unid.        |