




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT M12X1 PVDF

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

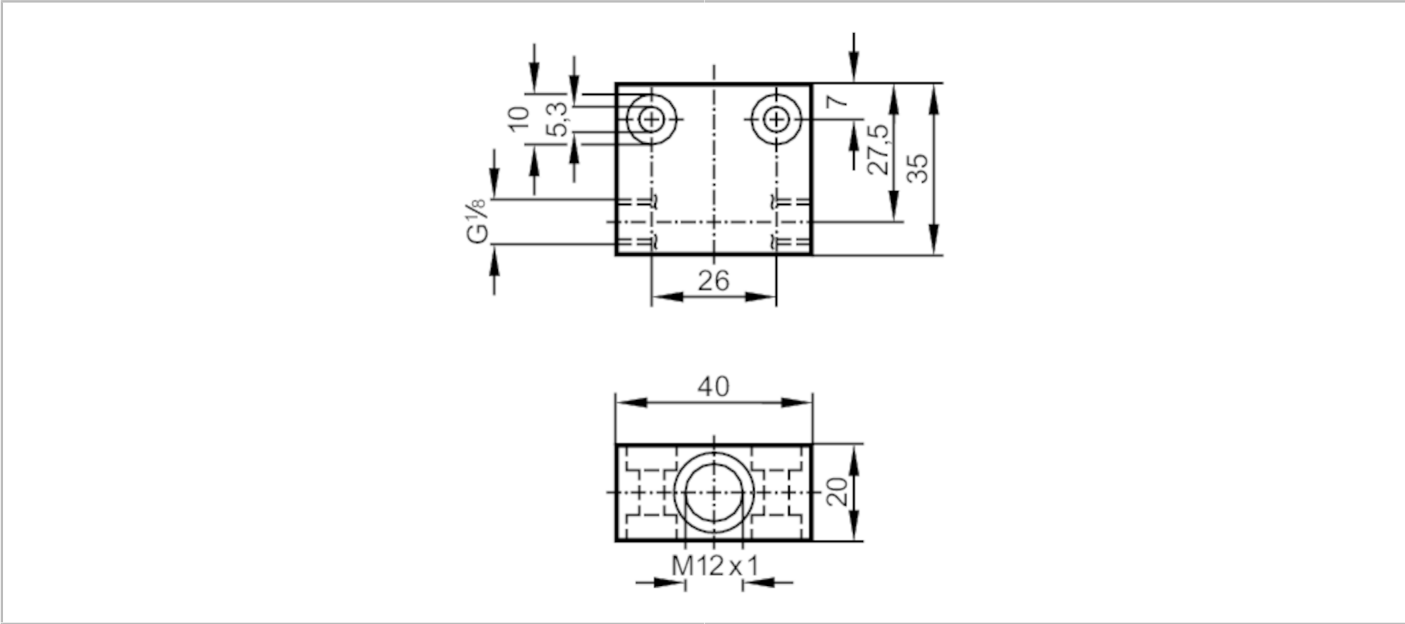

Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal y detectores de circulación de fluidos M12 x 1
Temperatura del fluido [°C]	0...80

Rango de configuración / medición

Intervalo de velocidad [ml/min]	2...50
---------------------------------	--------

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Tipo de montaje	prensaestopa; (G 1/8 A cualquier posición de montaje)
Dimensiones [mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	PVDF

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------