


EC0706

Anschlusstecker
AMP 40-polig
konfektionierbar
inkl. Kontakte

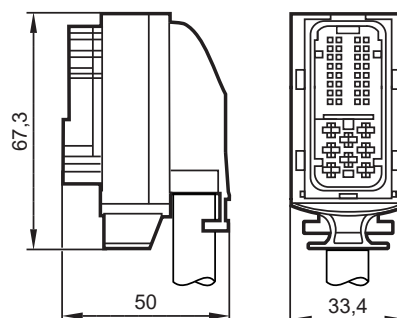

Darstellung
in montiertem Zustand

Technische Daten

Typ

40-polig, verriegelbar und verpolsicher
Typ AMP
Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss:
32 x Logic-Kontakt 0,5...0,75 mm²
8 x Power-Kontakt 2,5 mm²
8 x Einzeladerabdichtung

Schutzart

IP 67 (nur mit Einzeladerabdichtungen)


Material

PBT-GF

Farbe

schwarz

Anschlussbelegung

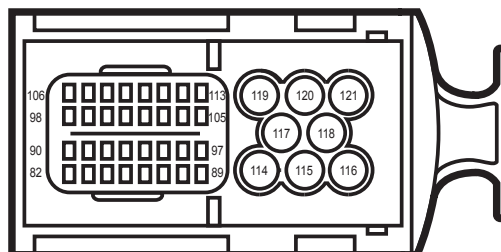

EC0706

Connector
AMP 40 poles
Wirable
With contacts

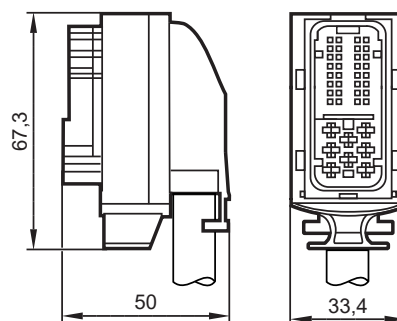


Illustration
when mounted

Technical data

Type

40 poles, lockable and protected against reverse polarity
type AMP
AMP Junior Timer contacts, crimp connection:
32 x logic contact 0.5...0.75 mm²
8 x power contact 2.5 mm²
8 x individually sealed cores

Protection rating

IP 67 (only with individually sealed cores)


Material

PBT-GF

Colour


black

Wiring

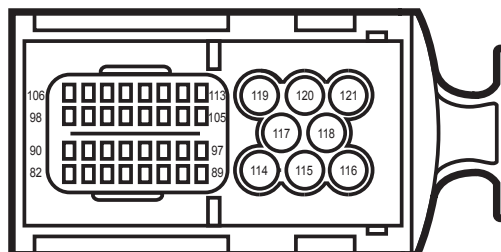

EC0706

Connecteur
AMP 40 pôles
A câbler
Avec contacts

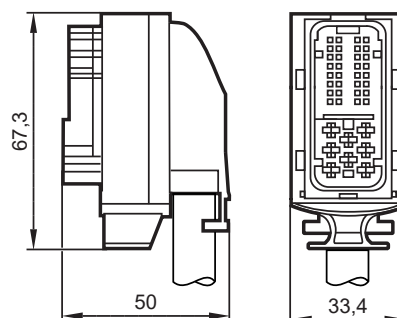

Représentation
si monté

Données techniques

Type

40 pôles, verrouillable et protégé contre les inversions de polarité
type AMP
contacts AMP Junior Timer, raccordement crimp :
32 x contact logique 0,5...0,75 mm²
8 x contact alimentation 2,5 mm²
8 x fils conducteurs individuellement étanchéifiés

Indice de protection

IP 67 (seulement avec fils conducteurs individuellement étanchéifiés)

Matière

PBT-GF

Couleur

noir

Branchement

