


## Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

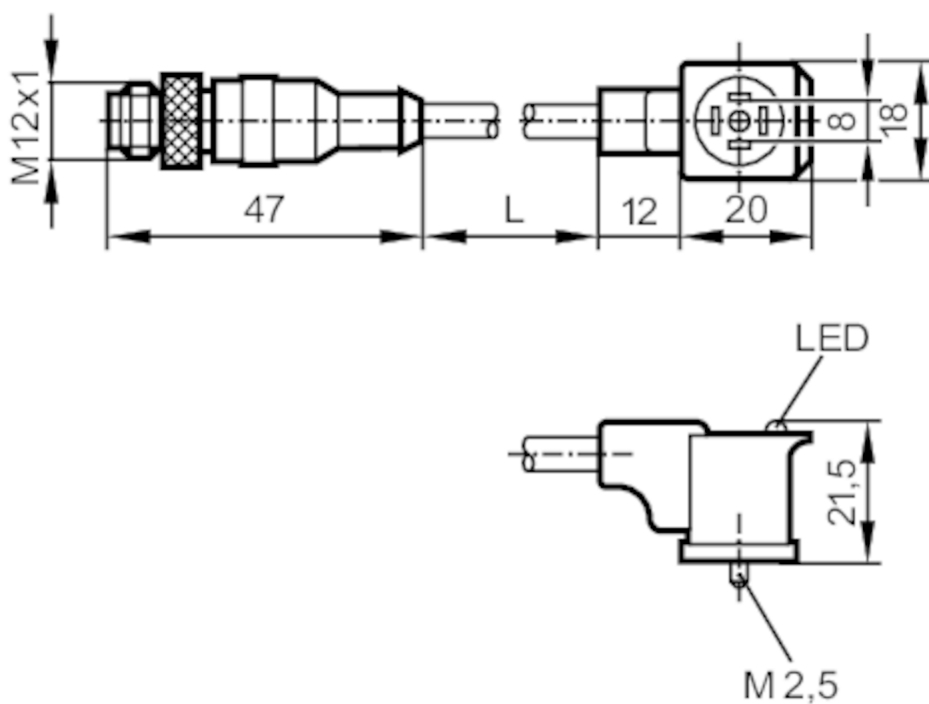

## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] &lt; 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging ja; (VDR)

Stroombelasting gezamenlijk [A] 3

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...80

Beschermklassse IP 65

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 124,8

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

## Aanwijzen / bedienelementen

Weergave in bedrijf 1 x LED, geel

## Toebehoren

Leveringsomvang Schroef  
Tag label houder

## Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

 
### Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

### Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting

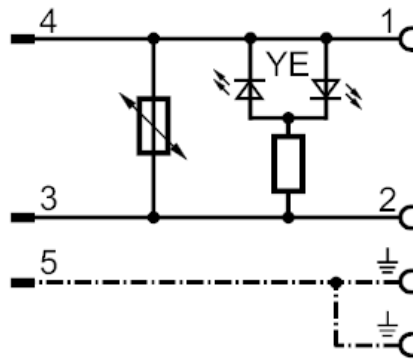

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

