


E11440



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

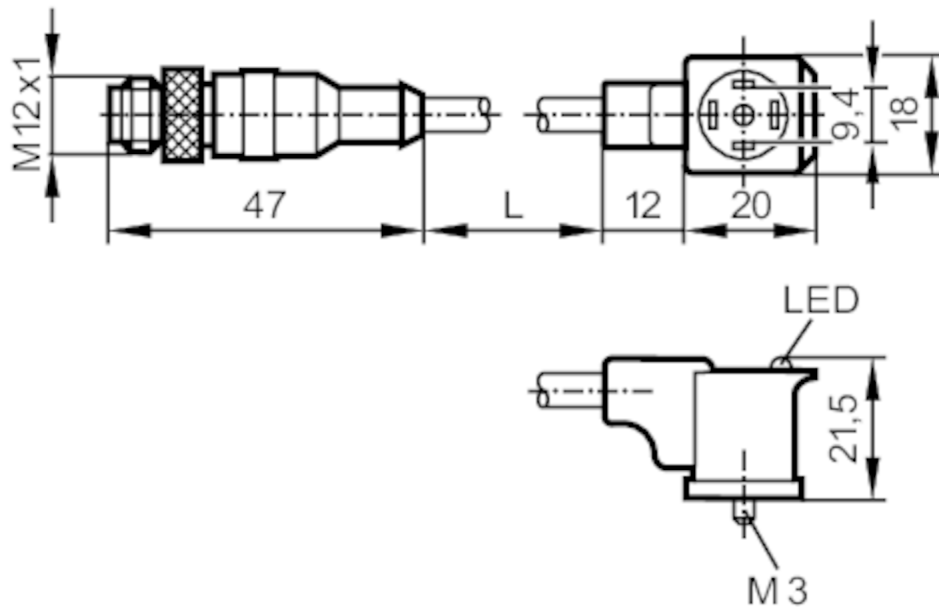

Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging		ja; (VDR)
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	263,2
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Schroef	
	Tag label houder	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting

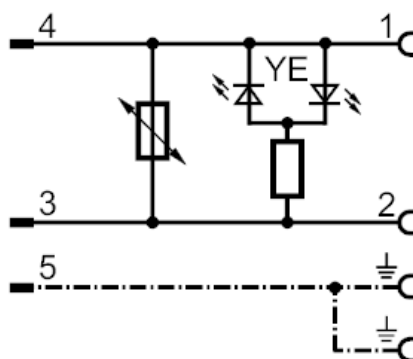

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C industriestandaard, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: Messing vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

